

技術データシート

偏向ミラー

製品番号: 66500200

MLD-M003

目次

- 仕様書
- 寸法図
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

UK
CA

仕様書

保護フィールド仕様

可能な検出範囲	0 ... 6 m
---------	-----------

光学的仕様

ビーム本数	3 個数
ビーム間隔	400 mm

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	52 mm x 894 mm x 64.7 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ
レンズカバーの素材	プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ	亜鉛ダイカスト
正味重量	2,000 g
筐体色	黄色、RAL1021番
取り付けの種類	回転アタッチメント
	溝に取付け
	装置の柱に取付

周囲データ


周囲温度、動作時	-30 ... 55 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 75 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 95 %

分類

関税分類番号	85389099
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	31241706

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

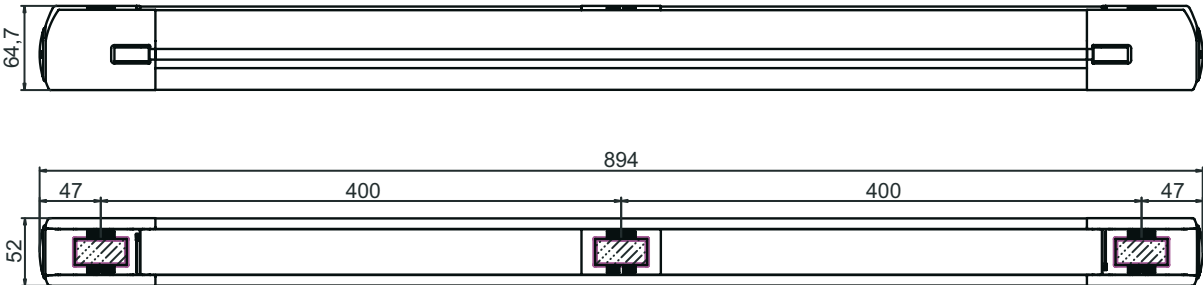

アクセサリ

取り付け技術-回転アタッチメント

製品番号	名称	製品	説明
540351	BT-SET-240CC-E	ブラケットセット	取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: クランプ可 取り付け部の種類: 240°回転可 素材: 金属, プラスチック 振動ダンパ: いいえ

アクセサリ

注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。