

技術データシート


接続回線

製品番号: 429171

CB-M12-25000S-5GF

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図

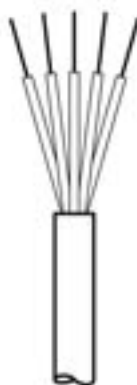

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

アプリケーション	油/潤滑油に耐えられる
----------	-------------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
色 ハンドル本体	黒色
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端
伝導特性	
心線数	4 個数
心線断面	0.34 mm²
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	6 mm
ケーブル長	25,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	993 g
------	-------

操作と表示

周囲データ	
周囲温度、動作時、固定設置	-25 ... 80 °C

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1


コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
色 ハンドル本体	黒色
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

回線図

配線パターン

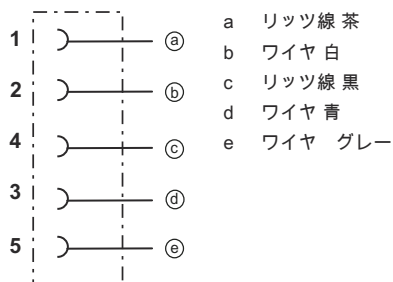

- a リッツ線 茶
- b ワイヤ 白
- c リッツ線 黒
- d ワイヤ 青
- e ワイヤ グレー