


技術データシート  
相互接続ケーブル  
製品番号: 50104025  
KB 031-2000-01

## 目次

- 仕様書
- 電氣的接続

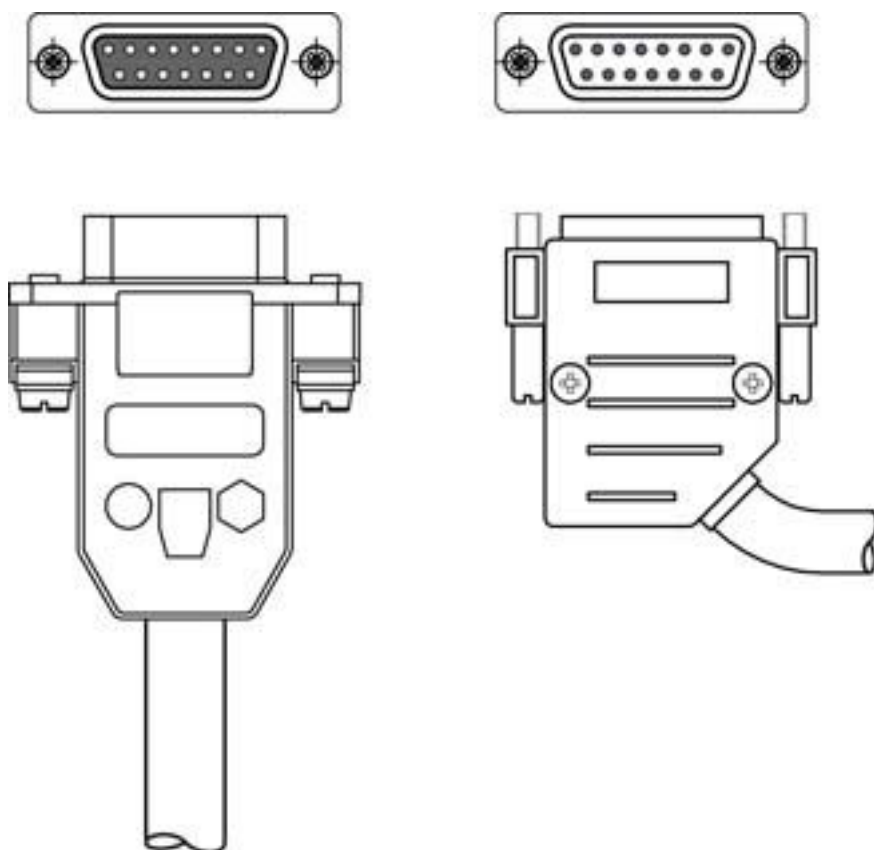

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

電氣的仕様

|            |            |
|------------|------------|
| パフォーマンスデータ |            |
| 消費電圧       | 30 V AC/DC |

コネクタ

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| コネクタ 1       |                       |
| コネクタの種類      | D-sub コネクタ            |
| 丸形プラグ、LED    | いいえ                   |
| タイプ          | メス                    |
| 極数           | 15 -極                 |
| モデル          | 軸方向                   |
| コネクタ 2       |                       |
| コネクタの種類      | D-sub コネクタ            |
| 伝導特性         |                       |
| 心線数          | 15 個数                 |
| シールド         | はい                    |
| ケーブルモデル      | コネクタケーブル ( 片側コネクタなし ) |
| ケーブル直径 ( 外 ) | 8.1 mm                |
| ケーブル長        | 2,000 mm              |
| ドラッグチェーン適応   | いいえ                   |

機械の仕様

|      |       |
|------|-------|
| 正味重量 | 240 g |
|------|-------|

操作と表示

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

電氣的接続

コネクタ 1

|           |            |
|-----------|------------|
| コネクタの種類   | D-sub コネクタ |
| 丸形プラグ、LED | いいえ        |
| タイプ       | メス         |
| 極数        | 15 -極      |
| モデル       | 軸方向        |

コネクタ 2

|         |            |
|---------|------------|
| コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
| タイプ     | オス         |
| 極数      | 15 -極      |
| モデル     | L字型        |