


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50104754
KB 031-3000-01

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

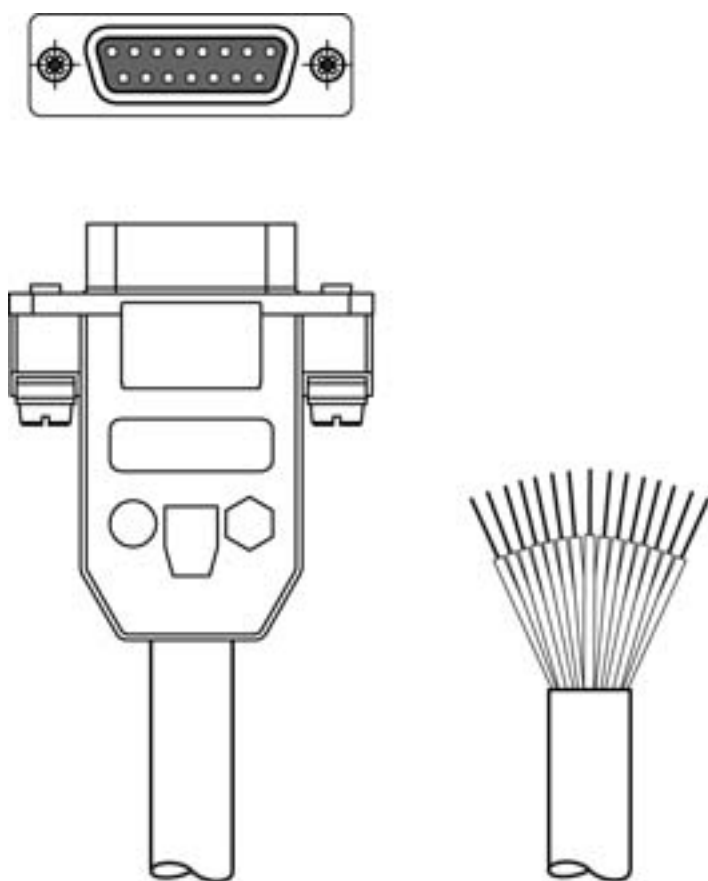

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

電氣的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧 30 V AC/DC

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類 D-sub コネクタ

丸形プラグ、LED いいえ

タイプ メス

極数 15 -極

モデル 軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類 オープン末端

伝導特性

心線数 15 個数

シールド はい

ケーブルモデル コネクタケーブル (片側コネクタなし)

ケーブル直径 (外) 8.1 mm

ケーブル長 3,000 mm

ドラッグチェーン適応 はい

スタートアップ速度 水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m /s² の加速

機械の仕様

正味重量 278 g

操作と表示

分類

関税分類番号 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ECLASS 15.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類 D-sub コネクタ

丸形プラグ、LED いいえ

タイプ メス

極数 15 -極

モデル 軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類 オープン末端