

## 技術データシート

### リフレクタ

製品番号: 50000071

HTK 82-24V

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります

仕様書

特別モデル

|       |        |
|-------|--------|
| 特別モデル | ヒーティング |
|-------|--------|

電気的仕様

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| パフォーマンスデータ          |                    |
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 24 ... 24 V, AC/DC |
| 電力消費、最大             | 2.8 W              |

コネクタ

|         |          |
|---------|----------|
| コネクタ 1  |          |
| 機能      | 電力供給     |
| コネクタの種類 | ケーブル     |
| ケーブル長   | 5,000 mm |
| シースの素材  | PVC      |
| ケーブル色   | 黒色       |
| 心線数     | 2-芯      |

機械的仕様

|             |        |
|-------------|--------|
| 外形          | 丸形     |
| 取り付け寸法 厚み   | 21 mm  |
| 取り付け寸法 直径   | 93 mm  |
| 反射面の直径      | 78 mm  |
| リフレクタの素材    | プラスチック |
| 支持材の素材      | プラスチック |
| リフレクタ素材の化学名 | PMMA8N |
| 検出面の素材      | トリプル   |
| 正味重量        | 364 g  |
| 取り付けの種類     | 通路設置   |

周囲データ


|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 70 °C |
|----------|---------------|

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0   | 27279203 |
| ECLASS 9.0   | 27273601 |
| ECLASS 10.0  | 27273601 |
| ECLASS 11.0  | 27273601 |
| ECLASS 12.0  | 27273601 |
| ECLASS 13.0  | 27273601 |
| ECLASS 14.0  | 27273601 |
| ECLASS 15.0  | 27273601 |
| ETIM 5.0     | EC002467 |
| ETIM 6.0     | EC002467 |
| ETIM 7.0     | EC002467 |
| ETIM 8.0     | EC002467 |
| ETIM 9.0     | EC002467 |
| ETIM 10.0    | EC002467 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

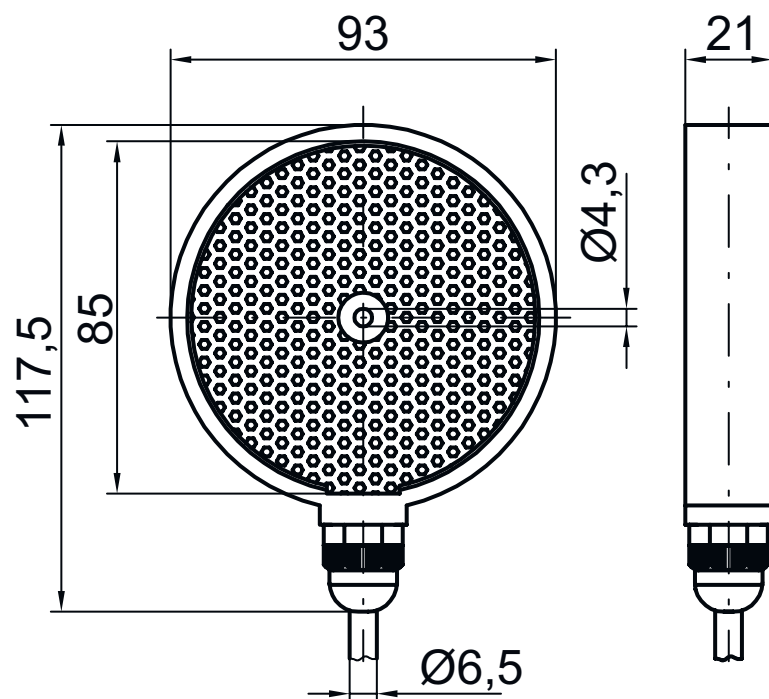

## 電気的接続

### コネクタ 1

|         |          |
|---------|----------|
| 機能      | 電力供給     |
| コネクタの種類 | ケーブル     |
| ケーブル長   | 5,000 mm |
| シースの素材  | PVC      |
| ケーブル色   | 黒色       |
| 心線数     | 2-芯      |

### 心線色

### 心線ア割り当て

|    |       |
|----|-------|
| 青  | +24 V |
| 茶色 | 0 V   |