

技術データシート

トランスポンダ

製品番号: 50108070

TFM 05 1110.Ex

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 注意
- その他の情報



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	TFM
適している	RFM
チップ	I-コードSLI
動作周波数	13.56 MHz

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
メモリ容量	112 B
メモリブロック	28 個数

認証

適応基準	ISO 15693
------	-----------

機械の仕様

外形	ディスク
厚さ	15 mm
外径	54 mm
内径	5 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PA ポリアミド強化
正味重量	45 g
取り付け	金属上で可能

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 60 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 85 °C

防爆規格

防爆デバイスグループ	II
許容される表面温度	T=80 °C
温度クラス ガス	T4
着火保護等級	nA無火花
	筐体による“ID”保護

認証


保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ECLASS 14.0	27280402
ECLASS 15.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996
ETIM 10.0	EC002996

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

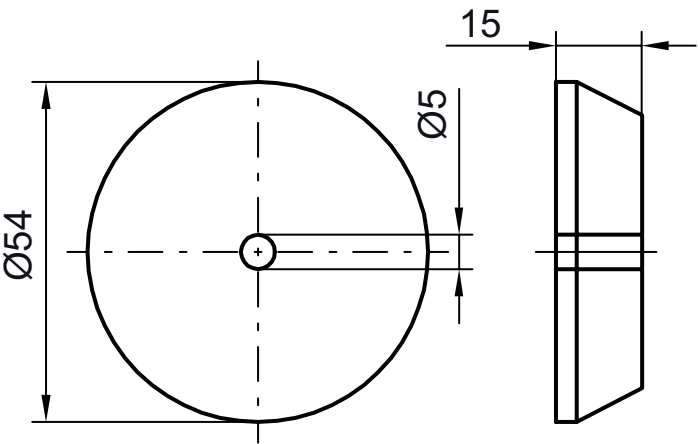

注意



目的になかったご利用にご注意ください！



- ⚠ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

その他の情報

- ・ 読み取り領域で金属は場合によって明らかに検出範囲が減少します。