

技術データシート


接続回線

製品番号: 50037784

BK7 KB-092-5000-4 Ex

目次

- 仕様書
- 電気的接続
- 回線図

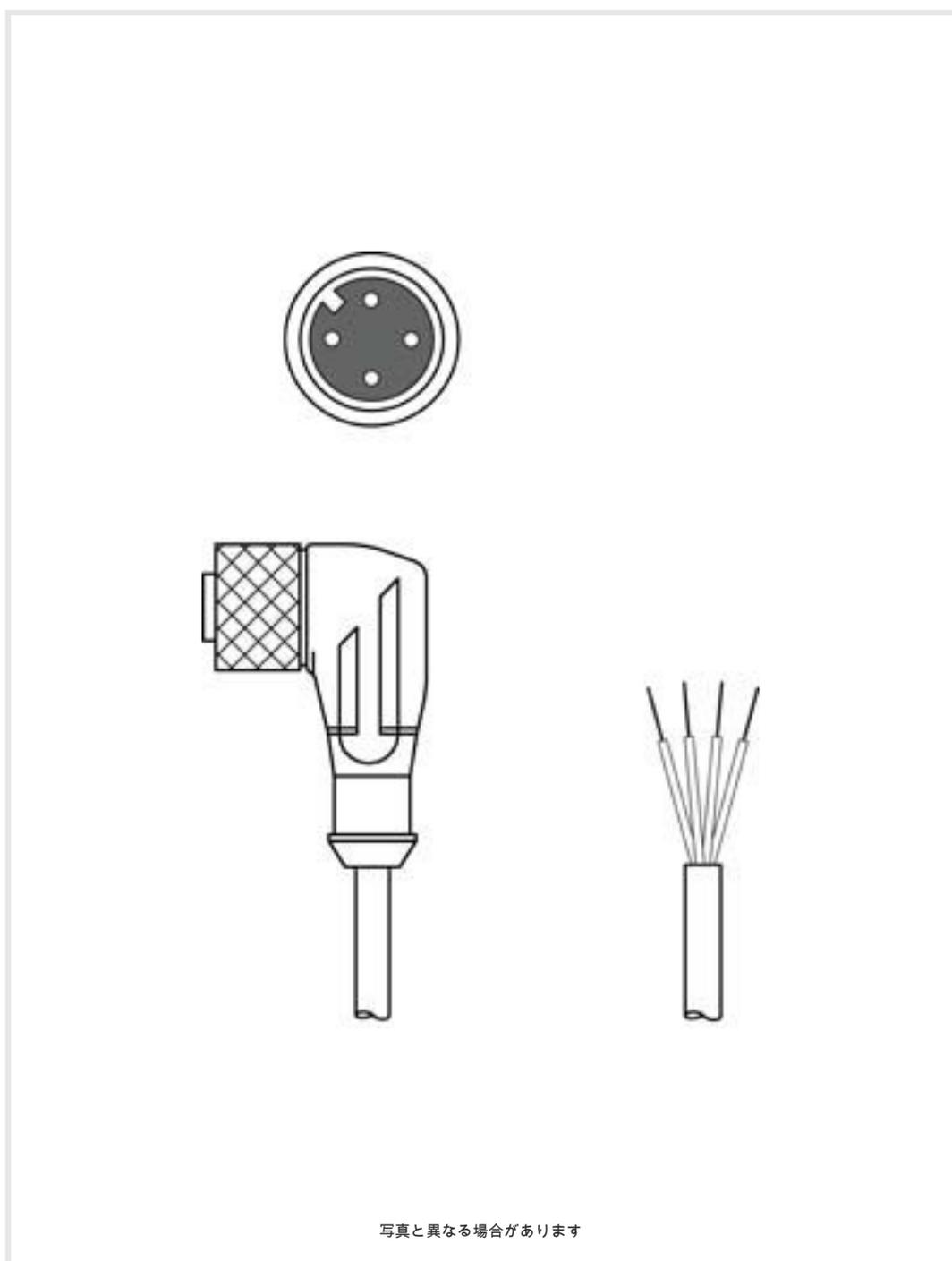

仕様書

基本仕様

アプリケーション	化学的条件
----------	-------

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4-極
コーティング	Aコード
モデル	L字型
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

伝導特性

心線数	4 個数
シースの色	青
シールド	いいえ
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル長	5,000 mm
シースの素材	PUR
心線の絶縁	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	149 g
------	-------

操作と表示

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4-極
コーティング	Aコード
モデル	L字型
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

回線図

配線パターン

