

技術データシート

ミューティング-センサ-セット

製品番号: 426654

Set-AC-MTX.2-2S.4

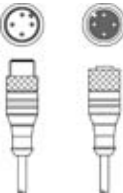
目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書



写真と異なる場合があります

セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	2	50135917	KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-020-24X	相互接続ケーブル	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 4-極 コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A-符号化, 4-極 シールド: いいえ クロスオーバーケーブル: コネクタ1、Pin2<->コネクタ2、Pin4 ケーブル長: 2,000 mm シースの素材: PUR
	2	50137503	PRK15.XD1/4P-M12	偏光回帰反射型センサ	アプリケーション: リダイレクトされた物体の検出 限界動作範囲: 0.05 ... 9 m 光源: LED, 赤 供給電圧: DC デジタルスイッチ出力: 2 個数 スイッチ出力 1: トランジスタ, PNP, ライトオン スイッチ出力 2: トランジスタ, PNP, ダークオン スイッチング周波数: 500 Hz コネクタ: 丸形プラグ, M12, プラスチック, 4-極 コントローラ: 270°ポテンシオメータ
	2	50022814	TKS 50X50	リフレクタ	外形: 方形 プリズム反射板サイズ: 4 mm 反射面: 47 mm x 48 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PMMA8N 取り付け: 通路設置, 接着可

仕様書

基本仕様	
シリーズ	ACセット
適している	MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティ・ライトバリア セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300
光学的仕様	
動作範囲	0.05 ... 4 m, リフレクタTKS 50x50あり
動作範囲	0.05 ... 8 m, リフレクタTK(S) 100x100あり
機械的仕様	
正味重量	2,440 g
筐体色	黄色、RAL1021番
取り付けの種類	同梱のアタッチメント
ミューティングセンサの種類	回帰反射型センサ PRK 15
ミューティングセンサ数	2 個数
リフレクタ数	2 個数

分類	
関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ECLASS 13.0	27272792
ECLASS 14.0	27272792
ECLASS 15.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015