


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50103413
KB RS232/ext IT4xxx

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

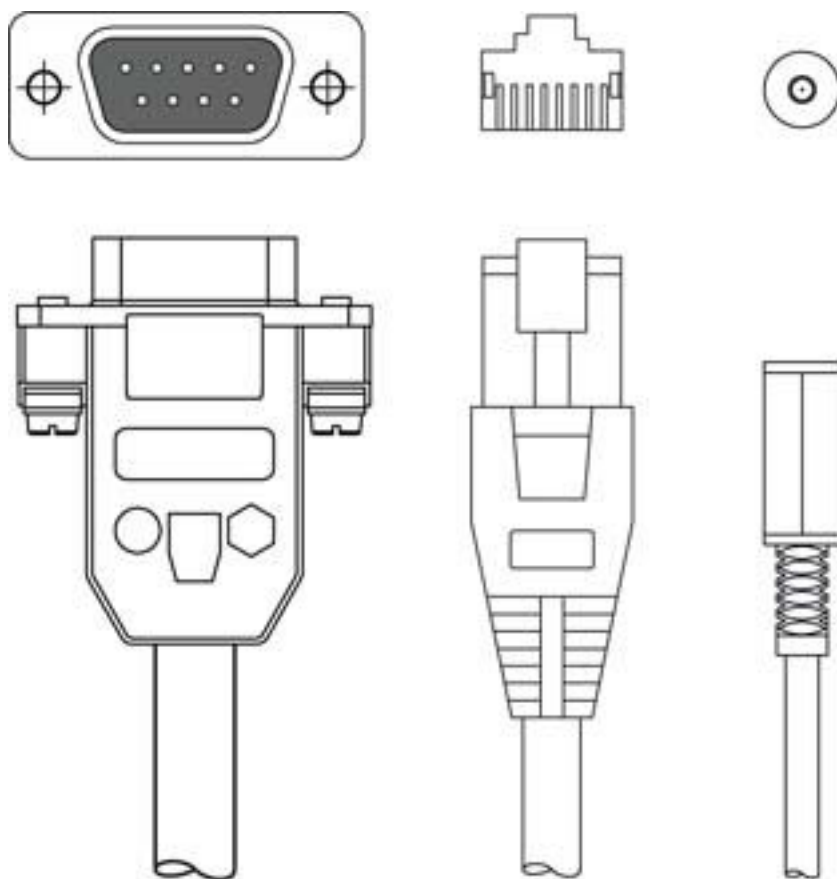

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 38xx
インターフェースに適合	RS 232

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	RJ41
コネクタ 3	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグابل
タイプ	メス
極数	4 -極
モデル	軸方向
伝導特性	
心線数	10 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	スパイラルコード
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	2,600 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	114 g
------	-------

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	RJ41
---------	------

コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグابل
タイプ	メス
極数	4 -極
モデル	軸方向