

技術データシート


接続回線

製品番号: 50011952

BK7 KB-092-12000- 4 SE

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図

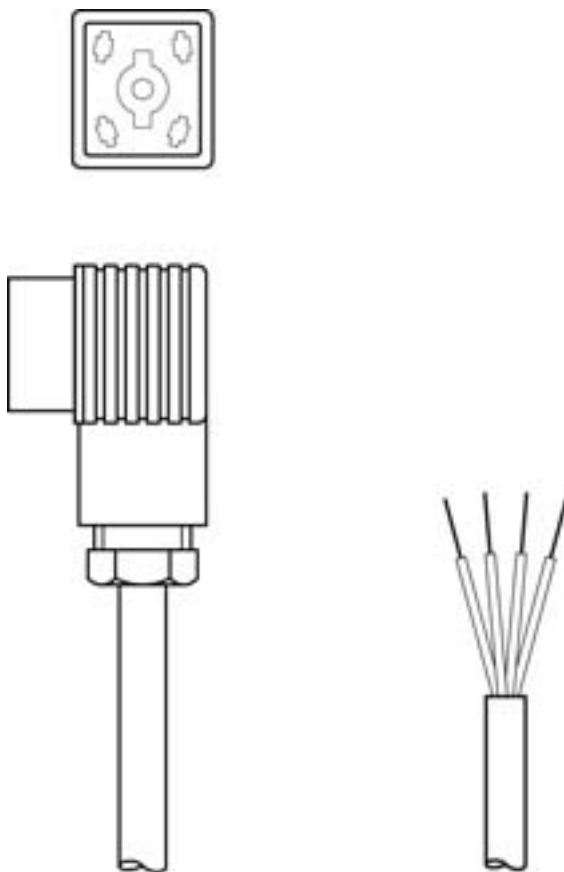

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

アプリケーション	化学的条件
----------	-------

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	30 V AC/DC

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	規格プラグ
丸形プラグ、LED	いいえ
極数	4 -極
モデル	L字型
タイプ	メス

コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端

伝導特性	
心線数	4 個数
シースの色	黒色
シールド	いいえ
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	4.7 mm
ケーブル長	12,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	377 g
------	-------

操作と表示

周囲データ	
周囲温度、動作時	5 ... 40 °C

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	規格プラグ
丸形プラグ、LED	いいえ
極数	4 -極
モデル	L字型
タイプ	メス

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

回線図

