

技術データシート


接続回線

製品番号: 50106977

KB-014S- 10000-14

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

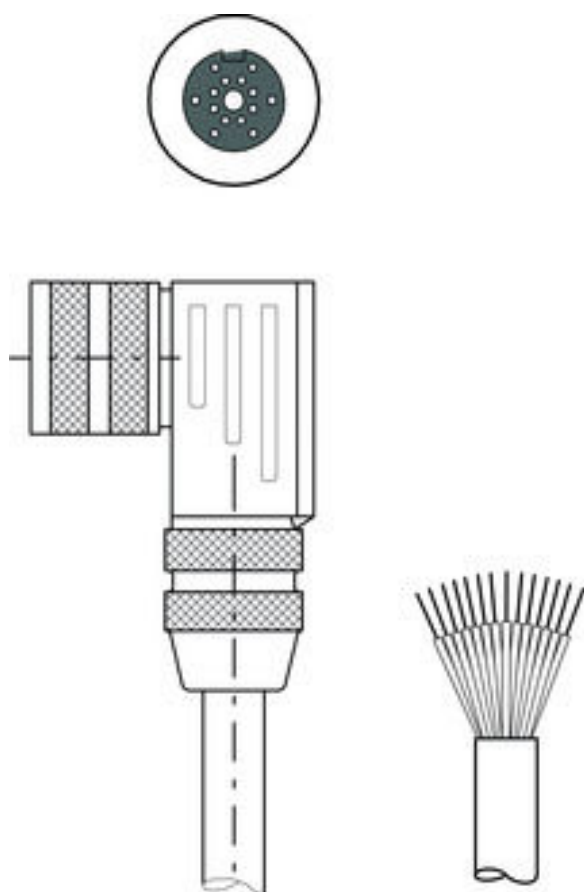

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

アプリケーション	化学的条件
----------	-------

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	30 V AC/DC

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M16
タイプ	メス
極数	14 -極
コーディング	A コード
モデル	L字型
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端
伝導特性	
心線数	14 個数
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	6.7 mm
ケーブル長	10,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	575 g
------	-------

操作と表示

分類	
関税分類番号	85444290

ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M16
タイプ	メス
極数	14 -極
コーディング	A コード
モデル	L字型
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------