

技術データシート





相互接続ケーブル

製品番号: 50104586

KB TTL-RS232/PIN9 IT4xxx

目次

- 仕様書
- 電気的接続

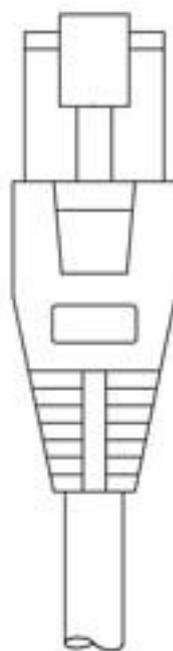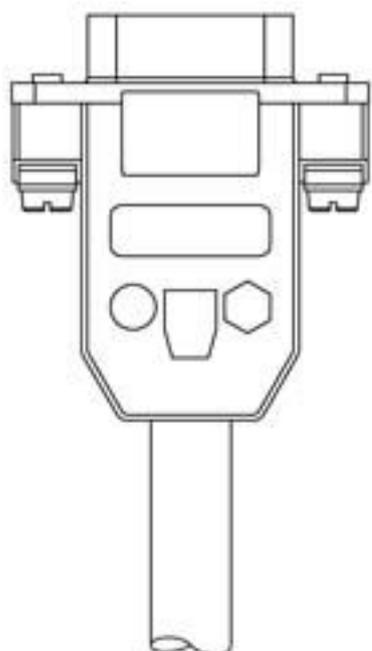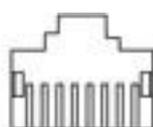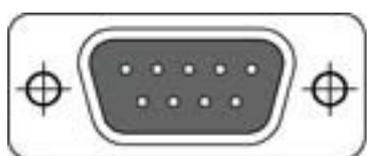

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

インターフェースに適合	RS 232 TTL
-------------	---------------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
丸形プラグ、LED	いいえ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2	
コネクタの種類	RJ41

伝導特性	
心線数	10 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	スパイラルコード
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	2,300 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	99 g
------	------

操作と表示

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
丸形プラグ、LED	いいえ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	RJ41
---------	------