

技術データシート


接続回線

製品番号: 50142509

KD S-M30-30A-P1-100

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

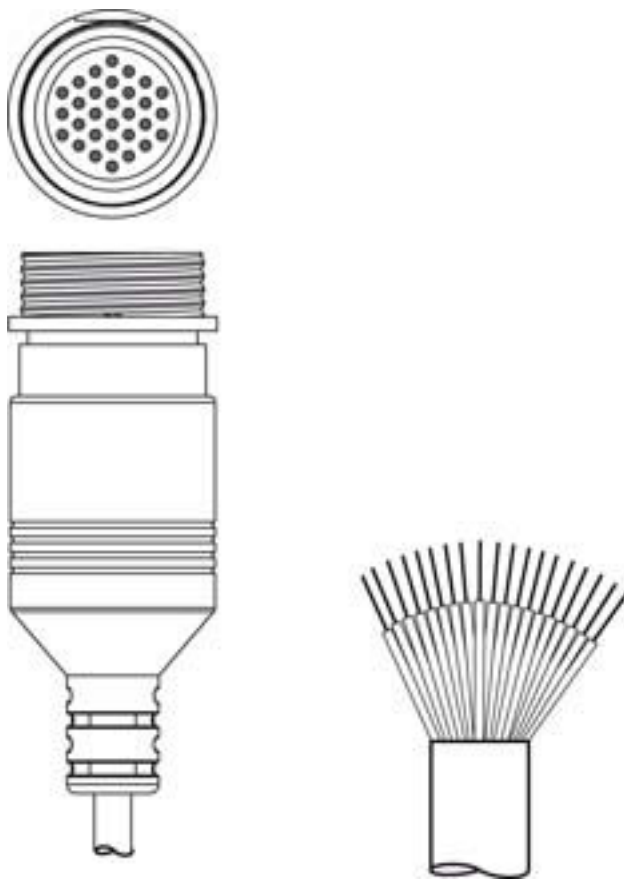

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

アプリケーション	化学的条件
----------	-------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M30
タイプ	メス
極数	30 -極
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端
伝導特性	
心線数	30 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	9 mm
ケーブル長	10,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	1,122 g
------	---------

認証

認可	RoHS
----	------

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855


電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M30
タイプ	メス
極数	30 -極
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
プラグケース	シールド

ピン

心線色	
1	白
2	茶色
3	緑
4	グレー
5	ピンク
6	赤
7	黄
8	黒色
9	紫
10	グレー / ピンク
11	赤 / 青
12	白 / 緑
13	緑 / 茶色
14	白 / 黄
15	茶色 / 黄
16	グレー / 白

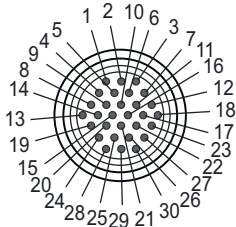

電氣的接続

ピン	心線色
17	グレー / 茶色
18	ピンク / 白
19	ピンク / 茶色
20	白 / 青
21	茶色 / 青
22	白 / 赤
23	茶色 / 赤
24	白 / 黒色
25	茶色 / 黒色
26	グレー / 黄
27	ピンク / 緑
28	-
29	青
30	グレー / 緑

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------