

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50143459

KSS US-USB2-A-mic-B-V0-018

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

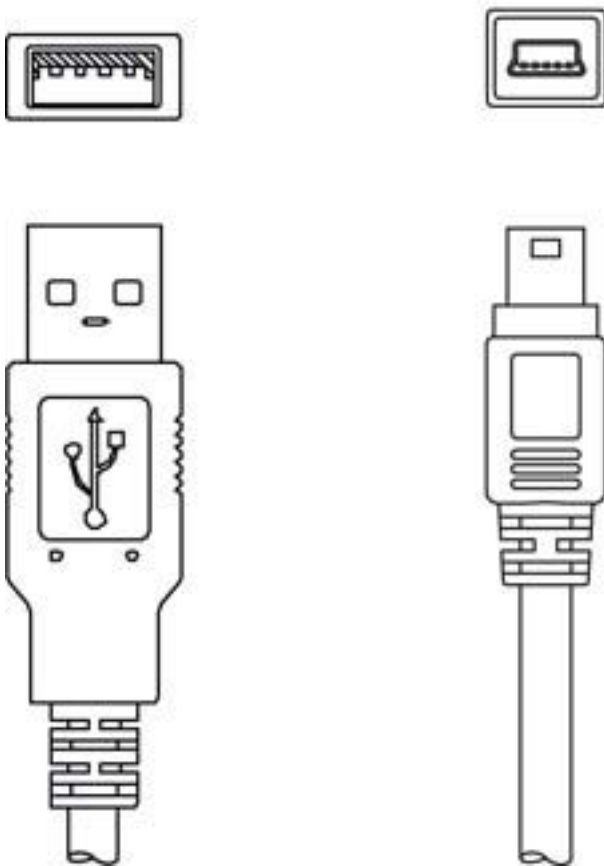

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

アプリケーション	油/潤滑油に耐えられる
インターフェースに適合	USB

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	USB
丸形プラグ、LED	いいえ
プラグタイプ	USB 2.0 スタンダードA
コネクタ 2	
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0 マイクロB
伝導特性	
シースの色	黒色
シールド	いいえ
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル長	1,800 mm
ドラッグチェーン対応	いいえ

機械の仕様

正味重量	40 g
------	------

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	USB
丸形プラグ、LED	いいえ
プラグタイプ	USB 2.0 スタンダードA

コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0 マイクロB