

技術データシート


ミューティングケーブル

製品番号: 548052

CB-M12-1500X-3WF/WM

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図

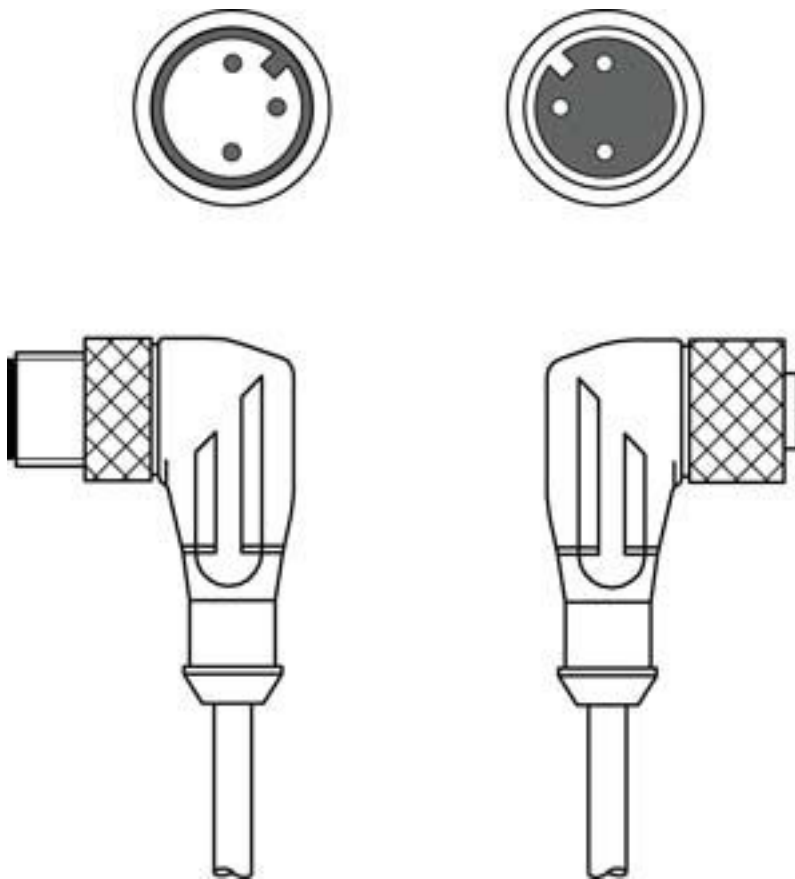

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

アプリケーション	油/潤滑油に耐えられる
----------	-------------

電氣的仕様

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	3 -極
モデル	L字型
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	3 -極
モデル	L字型
伝導特性	
心線数	3 個数
心線断面	0.34 mm²
シースの色	黒色
シールド	いいえ
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	4.3 mm
ケーブル長	1,500 mm
心線の素材	銅
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	はい
スタートアップ速度	水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m /s² の加速

機械の仕様

正味重量	56 g
------	------

操作と表示

周囲データ

周囲温度、動作時、固定設置	-25 ... 80 °C
---------------	---------------

認証

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	3 -極
モデル	L字型
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	3 -極
モデル	L字型

回線図

配線パターン

