

技術データシート カバー

製品番号: 50148549

AC IVS 1048-RED

目次

- 仕様書
- 寸法図
- ダイアグラム



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

種類	赤色光用のバンドパスフィルター付きカバー 赤色光用のバンドパスフィルター付きカバー
適している	IVS 1000i & DCR 1000i

光学的仕様

波長	635 nm
透過	615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3%)
入射角AOI	0 ... 15 °
注意	カバーは、対物レンズのレンズ-S-M12-4F4及びレンズ-S-M12-4F8と使用することはできません。カバーがない保護等級はIP40です。

機械の仕様



外形	リング
厚さ	1 mm
外径	11.8 mm
正味重量	1 g
筐体色	赤
素材	BOROFLOAT®

分類

関税分類番号	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

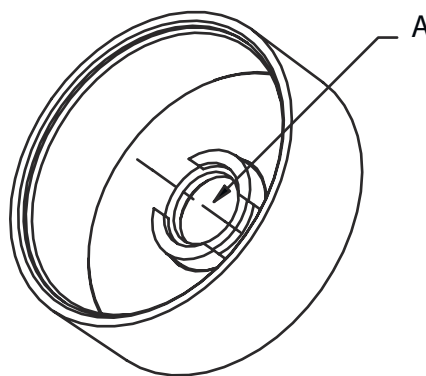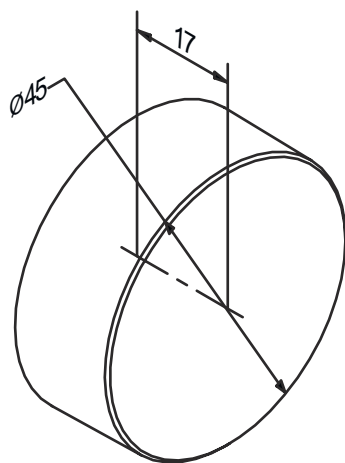

注意 フィルターはカバーに挿入される

A フィルターの支持体

ダイアグラム

透過曲線

