

技術データシート

基地局

製品番号: 50115738

Access Point f. IT

目次

- 仕様書
- 電気的接続
- 操作と表示
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

Leuze

基本仕様

種類	基地局
適している	モバイル 2次元コードリーダーシリーズ IT 1902i モバイル 2次元コードリーダーシリーズ IT 1911i モバイル 2次元コードリーダーシリーズ IT 1981i

機械の仕様

寸法 (幅 × 高さ × 長さ)	71 mm × 28 mm × 110 mm
筐体 プラスチック	UL94-V0
正味重量	67 g

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 60 °C

認証

認可	c UL US
----	---------

分類

関税分類番号	85176200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	4.75 ... 5.25 V, DC

インターフェース

種類	RS 232
	USB

コネクタ

コネクタ数	2 個数
Bluetooth到達範囲	クラス 2
Bluetooth-バージョン	2.1

コネクタ 1

機能	データインターフェース
	設定インターフェース
	電力供給

コネクタの種類

コネクタの種類	RJ41
---------	------

コネクタ 2

機能	データインターフェース
	設定インターフェース

コネクタの種類

コネクタの種類	Bluetooth
---------	-----------

電気的接続


コネクタ 1

機能	データインターフェース
	設定インターフェース
	電力供給

コネクタの種類	RJ41
---------	------

ピン

ピン	ピン配列
1	シールド
2	ケーブルID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232/データ + USB
10	n.c. RS 232/データ - USB

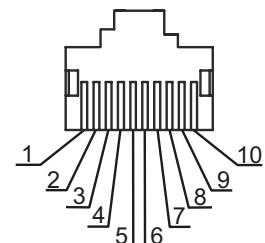

電気的接続

コネクタ 2

機能	データインターフェース 設定インターフェース
コネクタの種類	Bluetooth

操作と表示

LED	ディスプレー	意味
1	青、点滅	接続の確立
	青、連続点灯	動作可能状態
	青、1回点滅	データransfア作動中

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタユニット

製品番号	名称	製品	説明
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	モジュラー接続ユニット 供給電圧: 18 ... 30 V, DC 消費電流、最大: 300 mA インターフェース: RS 232, PROFINET コネクタ: 6 個数 保護等級: IP 65

コネクタ関連・相互接続ケーブル

製品番号	名称	製品	説明
 	50113397	KB JST-HS-300	相互接続ケーブル アプリケーション: 化学的条件 インターフェースに適合: RS 232 コネクタ 1: JST ZHR コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, オス, 9 -極 シールド: はい ケーブル長: 300 mm シースの素材: PUR

コネクタ関連・Y字分岐ケーブル

製品番号	名称	製品	説明
 	50114517	KB 232-1 IT190x	相互接続ケーブル インターフェースに適合: RS 232, TTL コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 9 -極 コネクタ 3: 丸形プラグ, プラガブル, 軸方向, メス, 2 -極 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC

注意



※ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。