

技術データシート

基地局

製品番号: 50138134

Base HS 6678

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電気的接続
- 操作と表示



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

種類	基地局
適している	HS 66x8

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U_B	4.75 ... 14 V, DC

インターフェース

種類	RS 232
	USB, RS 232

RS 232

機能	プロセス
伝送速度	9,600 ... 115,200 Bd
データフォーマット	設定可能
スタートビット	1
データビット	7、8
ストップビット	1.2
バリティ	設定可能
伝送プロトコール	設定可能
データコーディング	ASCII

USB

機能	プロセス
動作モード	COM-ポート-エミュレーション キーボード-エミュレーション
仕様	USB 2.0

コネクタ

コネクタ数	2 個数
Bluetooth到達範囲	クラス1(デフォルト: クラス2)
Bluetooth-バージョン	4.0

コネクタ 1

機能	サービスインターフェース
	データインターフェース
コネクタの種類	RJ41

コネクタ 2

機能	データインターフェース
コネクタの種類	Bluetooth

機械的仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	90 mm x 78 mm x 230 mm
筐体 プラスチック	PC-ABS
正味重量	298 g

周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 70 °C

認証


認可	c UL US
----	---------

分類

関税分類番号	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

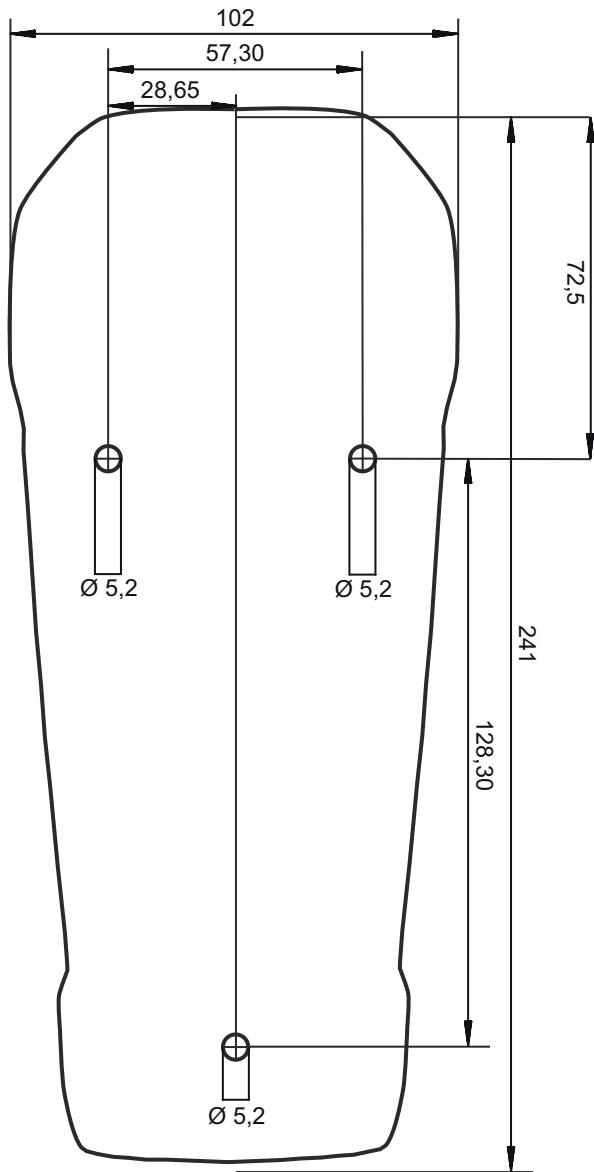

電気的接続

コネクタ 1

機能

サービスインターフェース


データインターフェース

コネクタの種類

RJ41

電気的接続

ピン	ピン配列
1	ケーブルID
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / D+ USB
6	RTS RS 232 / n.c. USB
7	CTS RS 232 / D- USB
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC

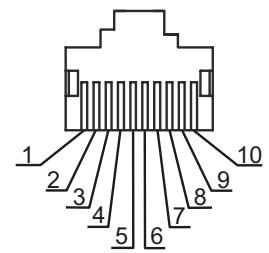

コネクタ 2

機能	データインターフェース
コネクタの種類	Bluetooth

操作と表示

LED	ディスプレー	意味
1	緑、点滅	接続が確立されました
	緑、連続点灯	動作電圧オン
	黄、点滅	充電中
	黄、連続点灯	デバイスOK、初期化段階
	青、連続点灯	ページング
	黄、速く点滅	デバイスエラー
	緑、連続点灯	完全に充電されました