

Technisches Datenblatt Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50011258

BK7 KB-092- 6000- 4

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder

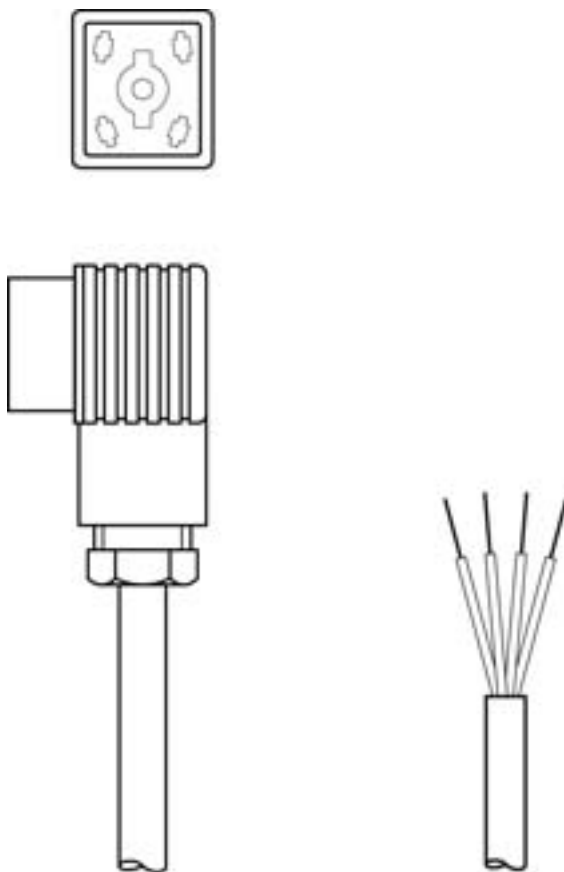


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten	
Applikation	Chemikalienbeständig

Elektrische Daten	
Leistungsdaten	
Betriebsspannung	30 V AC/DC

Anschluss	
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Normstecker
Rundstecker, LED	Nein
Polzahl	4 -polig
Ausführung	gewinkelt
Typ	female
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	offenes Ende
Leitungseigenschaften	
Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	4,7 mm
Leitungslänge	6.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Mechanische Daten	
Nettogewicht	207 g

Bedienung und Anzeige	
Klassifikation	
Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Normstecker
Rundstecker, LED	Nein
Polzahl	4 -polig
Ausführung	gewinkelt
Typ	female

Anschluss 2	
Art des Anschlusses	offenes Ende

Schaltbilder

