

## Technisches Datenblatt

### Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50011948

BK7 KB-092- 6000- 6

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

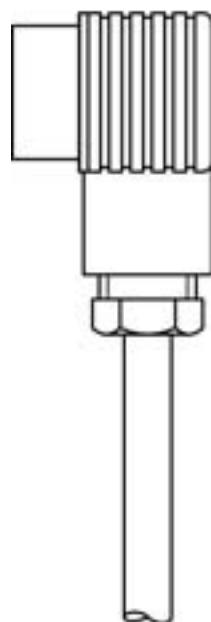


Abbildung kann abweichen



# Technische Daten

## Basisdaten

Applikation	Chemikalienbeständig
-------------	----------------------

## Elektrische Daten

### Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

## Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Normstecker
Rundstecker, LED	Nein
Polzahl	6 -polig
Ausführung	gewinkelt
Typ	female

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

## Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	6 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	5,5 mm
Leitungslänge	6.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

## Mechanische Daten

Nettogewicht	267 g
--------------	-------

## Bedienung und Anzeige

## Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECCLASS 5.1.4	27279201
ECCLASS 8.0	27279218
ECCLASS 9.0	27060311
ECCLASS 10.0	27060311
ECCLASS 11.0	27060311
ECCLASS 12.0	27060311
ECCLASS 13.0	27060311
ECCLASS 14.0	27060311
ECCLASS 15.0	27060311
ECCLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

# Elektrischer Anschluss

## Anschluss 1

Art des Anschlusses	Normstecker
Rundstecker, LED	Nein
Polzahl	6 -polig
Ausführung	gewinkelt
Typ	female

## Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------