

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50103621

KB 031-1000

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss


 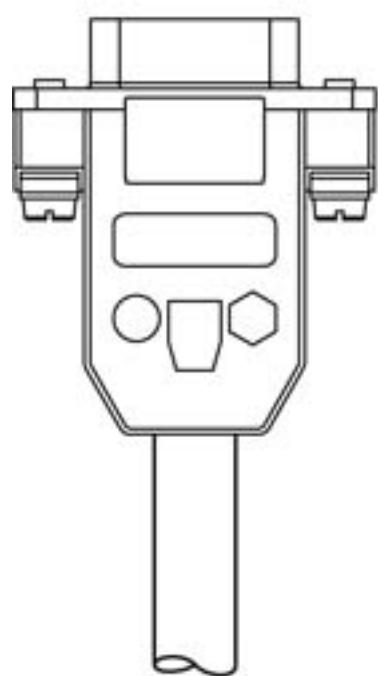


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Applikation	Chemikalienbeständig
Geeignet für Schnittstelle	RS 232
	RS 485

Elektrische Daten

Leistungsdaten	
Betriebsspannung	30 V AC/DC

Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	female
Polzahl	15 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2	
Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
Polzahl	16 -polig

Leitungseigenschaften	
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	8,1 mm
Leitungslänge	1.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettenauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht	157 g
--------------	-------

Bedienung und Anzeige

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECCLASS 5.1.4	27279201
ECCLASS 8.0	27279218
ECCLASS 9.0	27060311
ECCLASS 10.0	27060311
ECCLASS 11.0	27060311
ECCLASS 12.0	27060311
ECCLASS 13.0	27060311
ECCLASS 14.0	27060311
ECCLASS 15.0	27060311
ECCLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	female
Polzahl	15 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
Polzahl	16 -polig