

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50035355

KB 031-3000

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss


 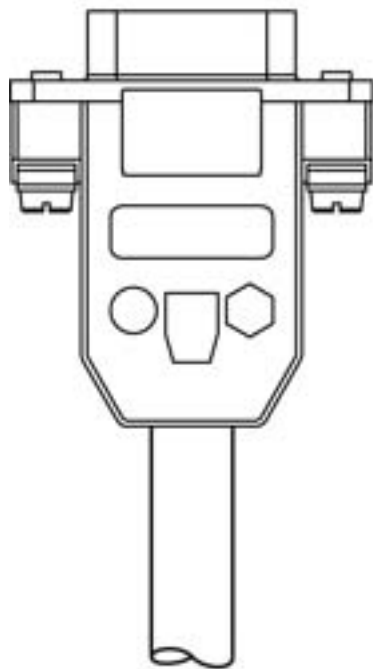


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	RS 232
	RS 485

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	female
Polzahl	15 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
Polzahl	16 -polig

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	16 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	8,1 mm
Leitungslänge	3.000 mm
Aderisolation	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht	303 g
--------------	-------

Bedienung und Anzeige

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	female
Polzahl	15 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
Polzahl	16 -polig