

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50035865

CB-D9-5000-5GF/GM

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

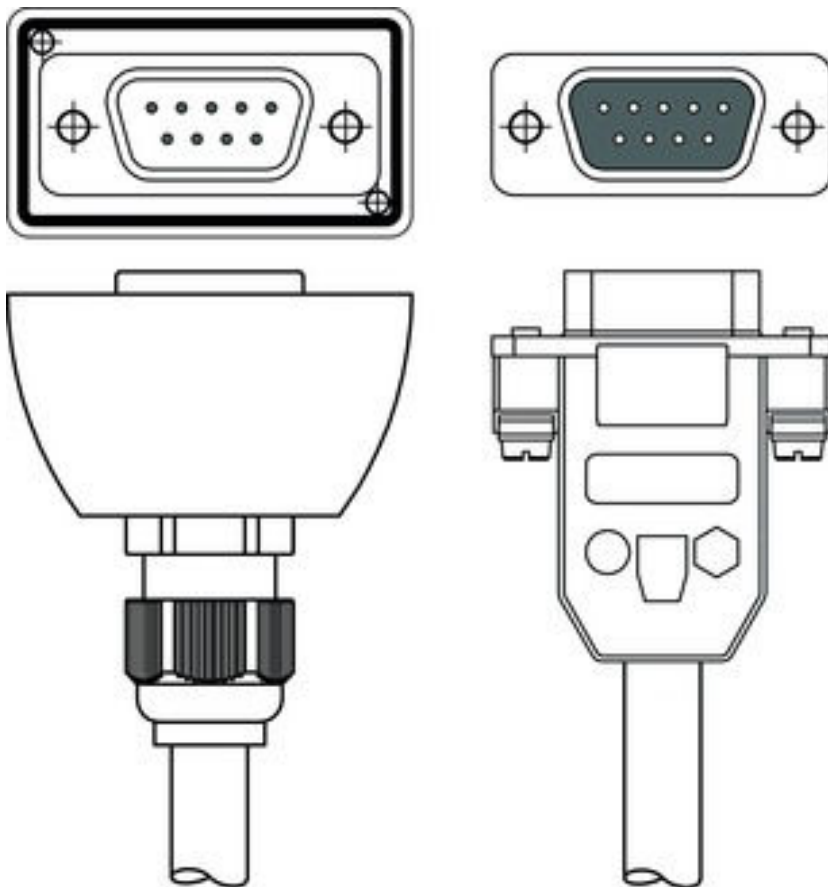


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung 30 V AC/DC

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses Sub-D

Rundstecker, LED Nein

Typ female

Polzahl 9 -polig

Ausführung axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses Sub-D

Typ male

Polzahl 9 -polig

Ausführung axial

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern 5 St.

Geschirmt Ja

Leitungsausführung Verbindungsleitung

Leitungslänge 5.000 mm

Schleppkettentauglichkeit Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht 194 g

Bedienung und Anzeige

Klassifikation

Zolltarifnummer 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ECLASS 15.0 27060311

ECLASS 16.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses Sub-D

Rundstecker, LED Nein

Typ female

Polzahl 9 -polig

Ausführung axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses Sub-D

Typ male

Polzahl 9 -polig

Ausführung axial