

Technisches Datenblatt

Adapter

Art.-Nr.: 50149892

D U-M12-CA-K PWR27

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Anschluss

Anzahl Anschlüsse 2 St.

Anschluss 1

Art des Anschlusses Rundstecker

Gewindegöße M12

Typ female

Polzahl 12 -polig

Kodierung A-kodiert

Ausführung axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses Klinkenbuchse

Leitungseigenschaften

AWG 18

Mechanische Daten

Schlüsselweite 18 mm

Nettgewicht 31 g

Steckzyklen, max. > 50

Zertifizierungen

Schutzart IP 20

Klassifikation

Zolltarifnummer 85366990

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440106

ECLASS 11.0 27440106

ECLASS 12.0 27440106

ECLASS 13.0 27440106

ECLASS 14.0 27440106

ECLASS 15.0 27440106

ECLASS 16.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 85 °C

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses Rundstecker

Gewindegöße M12

Typ female

Polzahl 12 -polig

Kodierung A-kodiert

Ausführung axial

Pin Pinbelegung

1 n.c.

2 VCC

3 n.c.

4 n.c.

5 n.c.

6 n.c.

7 GND


8 n.c.

9 n.c.

10 n.c.

11 n.c.

12 n.c.

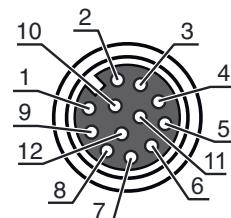

Anschluss 2

Art des Anschlusses Klinkenbuchse

Netzteile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
50110748 *	NT 24-24W	Netzteil	Art des Netzteils: Steckernetzteil Ausgang: 24 V DC, 1 A Eingang: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

* Notwendiges Zubehör, bitte separat bestellen

Hinweis



↳ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.