

技術データシート

確認応答ユニット

製品番号: 50145465

AC-ABF12

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります

仕様書

機能	
機能	ミューティング機能によるAOPDsでの解除

電氣的仕様	
接点配列	2NO
ボタンによる切替電流	1 ... 1,000 mA
電流負荷、最大	10 A
パフォーマンスデータ	
定格絶縁電圧	500 V AC/DC

コネクタ	
コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	プラスチック
極数	4 -極

機械の仕様	
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	72 mm x 56 mm x 80 mm
筐体 プラスチック	強化ガラスファイバ (PPS)、自己消火性
正味重量	250 g
筐体色	グレー
	黒色
薄板クランプの素材	ステンレス

操作と表示	
コントローラ	コマンドトランスミッタ1個


周囲データ	
周囲温度、動作時	-25 ... 80 °C
周囲温度、保管時	-25 ... 80 °C

認証	
保護等級	IP 67
	IP 69K
保護等級	III

分類	
関税分類番号	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ECLASS 16.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

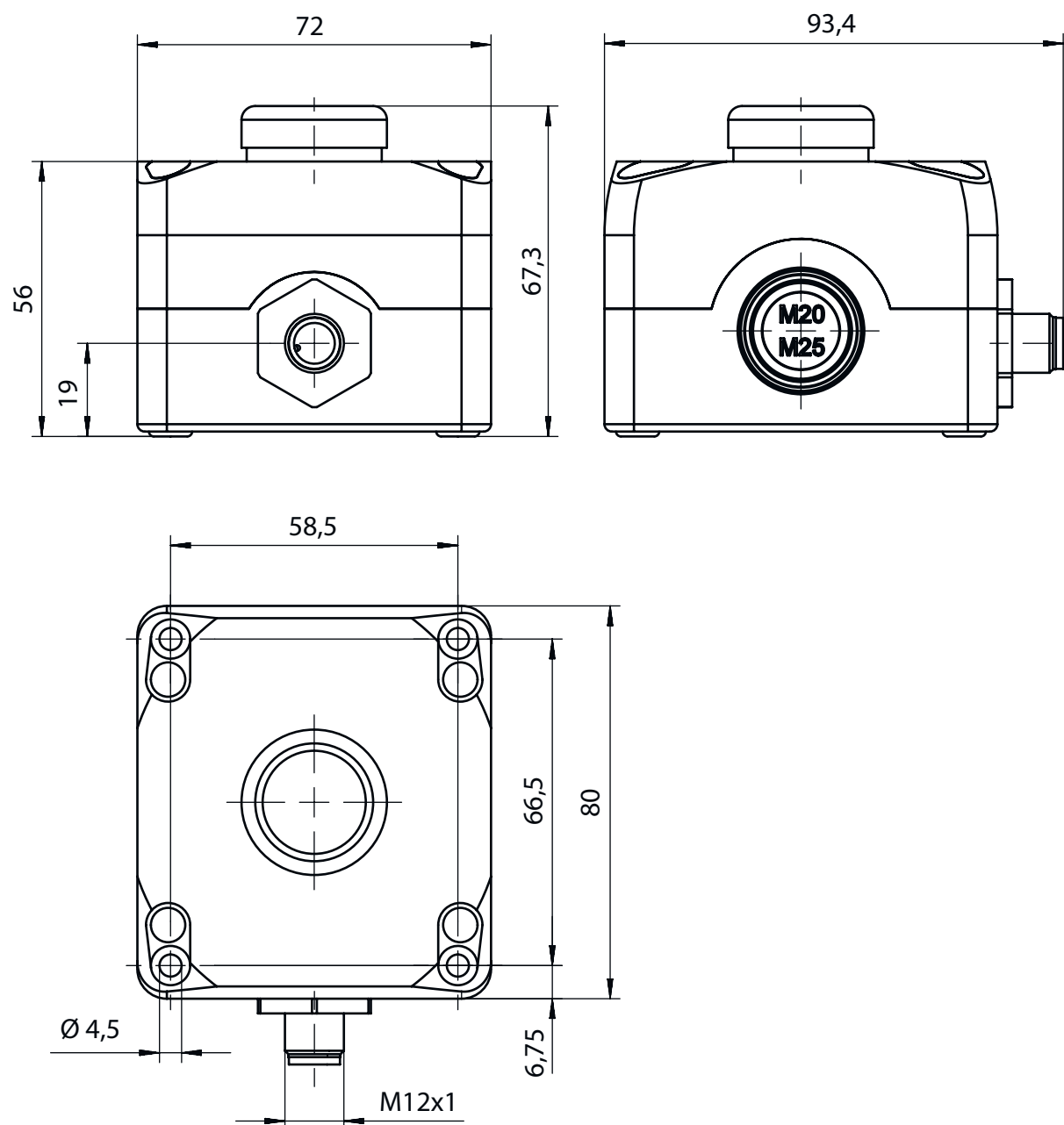

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	プラスチック
極数	4 - 極

電氣的接続

ピン	ピン配列
1	NO (1)
2	NO (1)
3	NO (2)
4	NO (2)

