

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50118185

K-YCN M12A-M12A-S-PUR

目次

- 仕様書
- 電気的接続

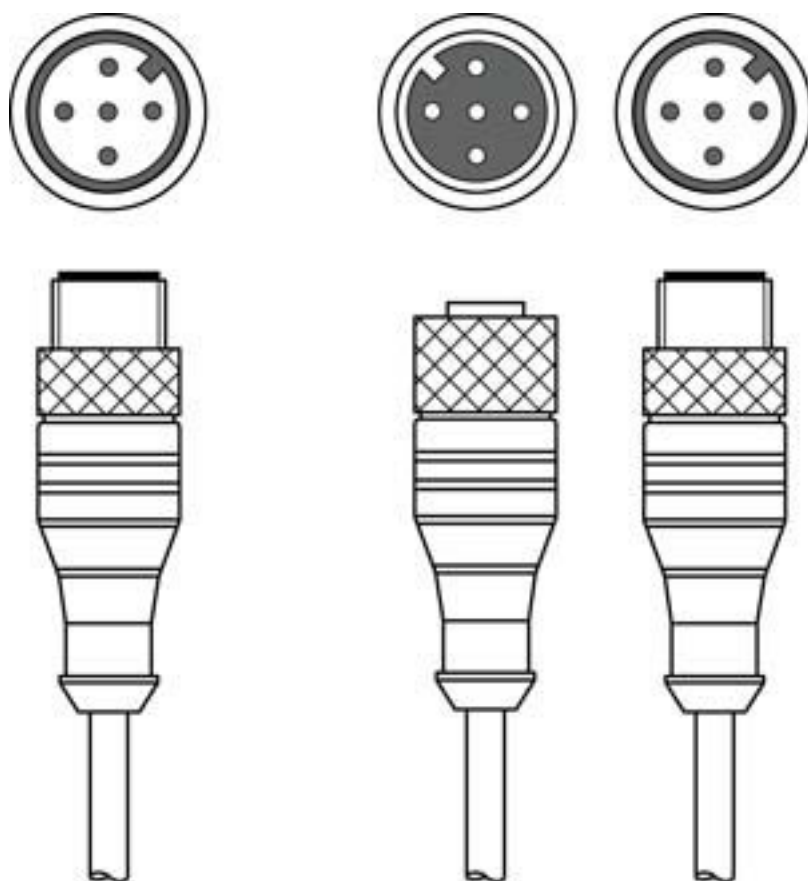

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

| | |
|-------------|----------------|
| 適している | ライトカーテンCML700i |
| インターフェースに適合 | CANopen |

コネクタ

コネクタ 1

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |

コネクタ 2

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |

コネクタ 3

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |

伝導特性

| | |
|------------|--------|
| シールド | はい |
| ケーブル長 脚 1 | 250 mm |
| ケーブル長 脚 2 | 350 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ドラッグチェーン適応 | いいえ |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

電気的接続

コネクタ 1

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |

コネクタ 2

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |

コネクタ 3

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |