

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50130488

KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

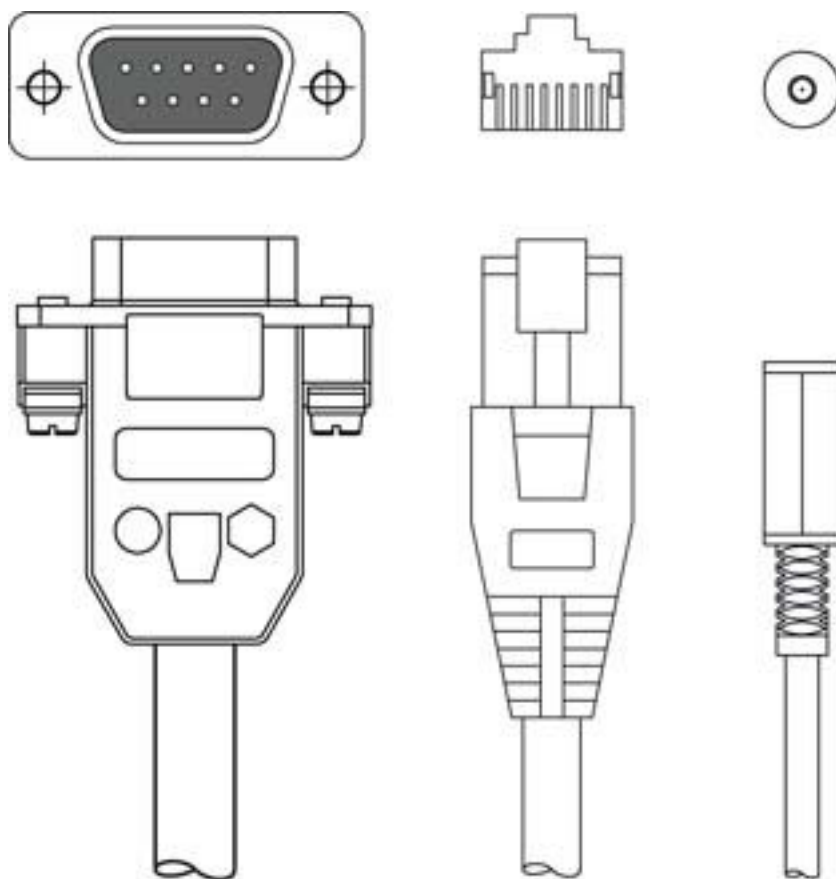

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

通している	モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 6200
インターフェースに適合	RS 232 TTL

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	RJ41
コネクタ 3	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグابل
タイプ	メス
極数	2 -極
モデル	軸方向
伝導特性	
心線数	9 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	スパイラルコード
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	2,400 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	115 g
------	-------

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	RJ41
---------	------

コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグابل
タイプ	メス
極数	2 -極
モデル	軸方向