
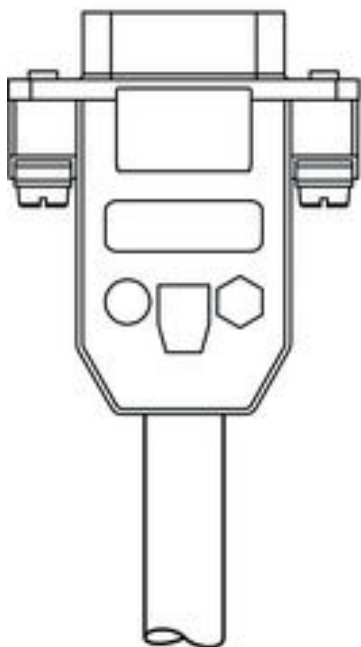


技術データシート 相互接続ケーブル 製品番号: 50113397 KB JST-HS-300

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

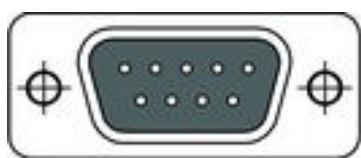

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

アプリケーション	化学的条件
インターフェースに適合	RS 232

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	30 V AC/DC

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	JST ZHR
極数	12 -極
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	オス
極数	9 -極
モデル	軸方向
伝導特性	
心線数	5 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	5.5 mm
ケーブル長	300 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	49 g
------	------

操作と表示

分類	
----	--

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	JST ZHR
極数	12 -極
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	オス
極数	9 -極
モデル	軸方向