

技術データシート
ケーブルソケット
製品番号: 50081461
KD 095-5A-PG9

目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧	最大125 V AC/DC
定格消費電力	4,000 mA

コネクタ

コネクタ数 1 個数

コネクタ 1

コネクタの種類 丸形プラグ

ネジ寸 M12

タイプ メス

素材 金属

ハンドル本体の素材 プラスチック

極数 5 -極

コーディング A コード

モデル 軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類 ネジ止めコネクタ

伝導特性

許容ケーブル断面 0.14 ... 0.75 mm²

機械的仕様

外形 シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ) 20 mm x 52.5 mm


電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

ピン ピン配列

1	V+
2	信号1
3	V-
4	信号2
5	FE/SHIELD

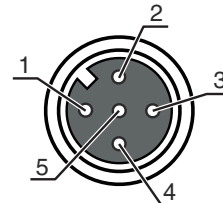

コネクタ 2

コネクタの種類 ネジ止めコネクタ

周囲データ

周囲温度、動作時 -25 ... 85 °C

認証

保護等級 IP 67

分類

関税分類番号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635