

## 技術データシート


### 接続回線

製品番号: 548363

CB-M12-2000-4GMB

#### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図

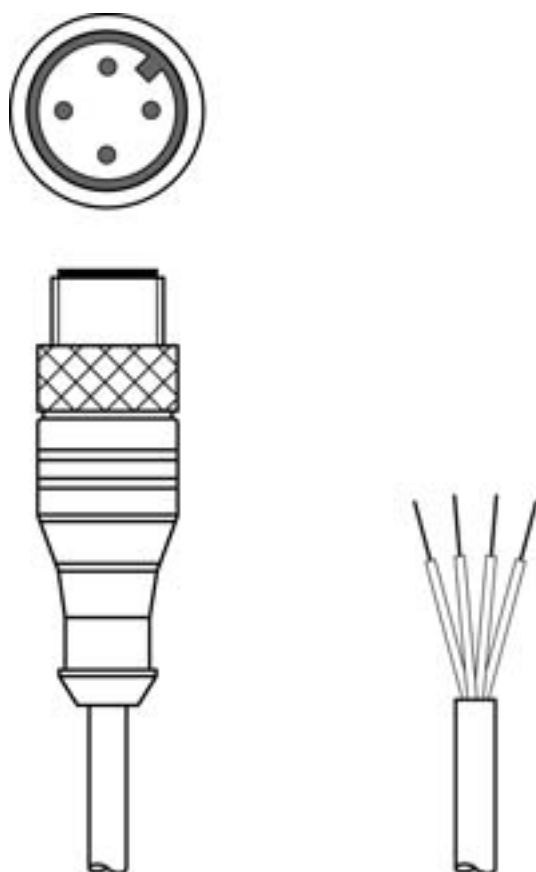

写真と異なる場合があります



## 仕様書

### コネクタ

#### コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

#### コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

#### 伝導特性

心線数	4 個数
シールド	いいえ
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	はい
スタートアップ速度	水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m /s <sup>2</sup> の加速

### 分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 電気的接続

### コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

### コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

## 回線図

### 配線パターン

