

技術データシート


接続回線

製品番号: 50102971

KB 008-10000 A-S

目次

- 仕様書
- 電気的接続
- 回線図

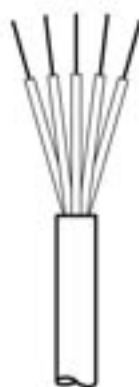

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類 丸形プラグ

ネジ寸 M12

タイプ オス

極数 5-極

コーティング Aコード

モデル 軸方向

丸形プラグ、LED いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類 オープン末端

伝導特性

心線数 5 個数

シースの色 黒色

シールド はい

ケーブルモデル コネクタケーブル (片側コネクタなし)

ケーブル直径 (外) 5 mm

ケーブル長 10,000 mm

シースの素材 PUR

ドラッグチェーン適応 いいえ

分類

関税分類番号 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類 丸形プラグ

ネジ寸 M12

タイプ オス

極数 5-極

コーティング Aコード

モデル 軸方向

丸形プラグ、LED いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類 オープン末端

回線図

配線パターン

