

Technisches Datenblatt

Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50110173

KB M12/8-10000-BA

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	8 St.
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	6,5 mm
Leitungslänge	10.000 mm
Werkstoff Mantel	PUR

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrischer Anschluss


Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

Pin

1	braun
2	weiß
3	blau
4	schwarz
5	grau
6	rosa
7	violett
8	orange

Adernfarbe

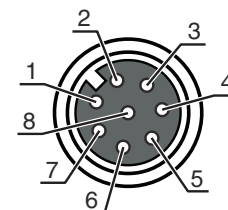

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------