

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50109883

KB ET-15000-SA-RJ45

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

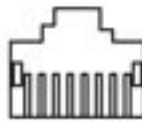

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

インターフェイスに適合	イーサネット
-------------	--------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	D-符号化
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	RJ45コネクタ
タイプ	オス
極数	4 -極
モデル	軸方向

伝導特性

心線数	4 個数
シースの色	緑
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	6.5 mm
ケーブル長	15,000 mm
シースの素材	PUR

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	D-符号化
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	RJ45コネクタ
---------	----------