

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50118184

K-YCN M12A-5m-M12A-S-PUR

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

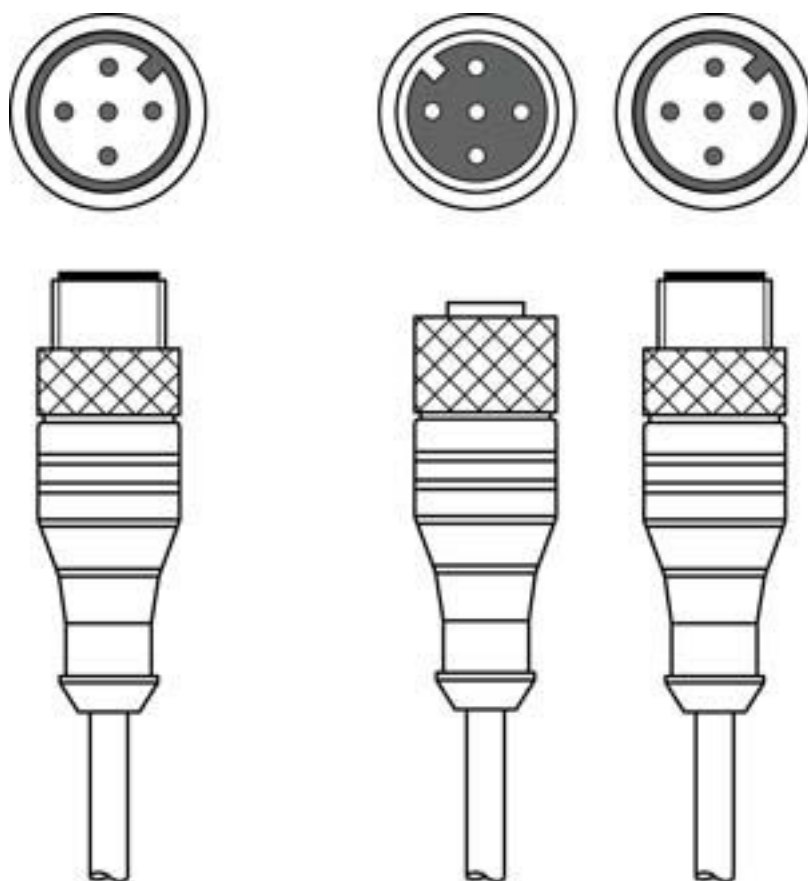

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	ライトカーテンCML700i
インターフェースに適合	CANopen

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
コネクタ 3	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

伝導特性

シールド	はい
ケーブル長 脚 1	250 mm
ケーブル長 脚 2	5,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	360 g
------	-------

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向