

技術データシート ケーブルソケット 製品番号: 50149062 D PL-M12-5A-K

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	63 V DC
定格消費電力	12A、1.5 mm²の場合
	16A、2.5 mm²の場合
コネクタ	
コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	5 -極
コーディング	L コード
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	ネジ止めコネクタ
伝導特性	
許容ケーブル断面	1.5 ... 2.5 mm²

機械的仕様

外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	25 mm x 70 mm

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 105 °C
----------	----------------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635


電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	5 -極
コーディング	L コード
モデル	軸方向

ピン ピン配列

1	VCC
2	GND
3	GND
4	VCC
5	FE/SHIELD

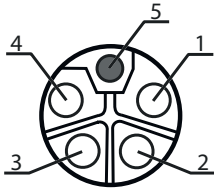

コネクタ 2

コネクタの種類	ネジ止めコネクタ
---------	----------