


技術データシート  
相互接続ケーブル  
製品番号: 50106905  
KB ET-30000-SSA

目次

- 仕様書
- 電気的接続

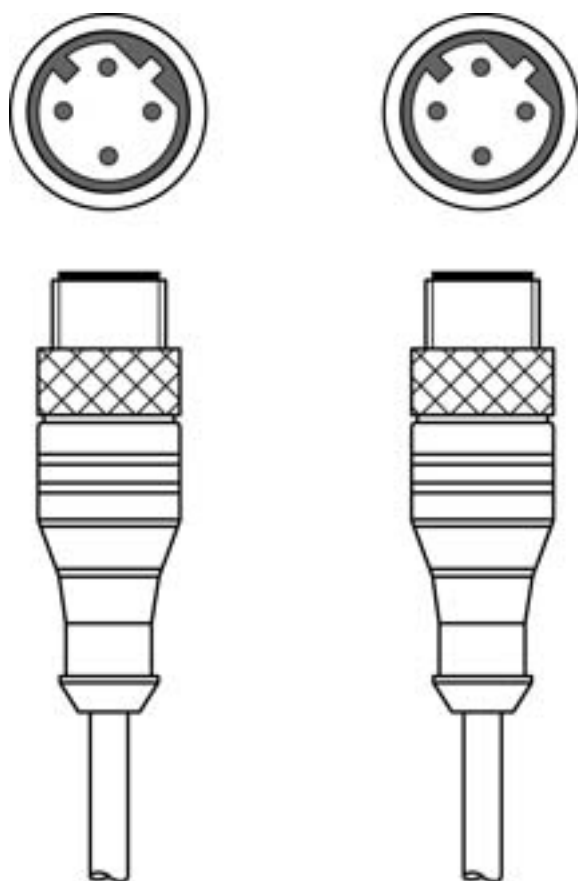

写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

インターフェイスに適合	イーサネット
-------------	--------

## コネクタ

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	D-符号化
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	D-符号化
モデル	軸方向

## 伝導特性

心線数	4 個数
シースの色	緑
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	6.5 mm
ケーブル長	30,000 mm
シースの素材	PUR

## 分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	D-符号化
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	D-符号化
モデル	軸方向