

Şekil farklılık gösterebilir

**Ürün no.: 50124228**  
**K-DS M12A-M12A-8P-0,3m-S-PUR**  
**Bağlantı kablosu**



## İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Ürün no.: 50124228 – K-DS M12A-M12A-8P-0,3m-S-PUR – Bağlantı kablosu

## Teknik veriler

<b>Bağlantı</b>	
<b>Bağlantı 1</b>	
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
<b>Bağlantı 2</b>	
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
<b>Kablo özellikleri</b>	
İletken sayısı	8 Adet
İletken enine kesiti	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG	24
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Silikonsuz	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	6,6 mm
Kablo uzunluğu	300 mm
Malzeme kılıf	PUR
İletken izolasyonu	PP
Travers oranı	5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s <sup>2</sup> ivmelenme
Çekme zinciri uygunluğu	Evet
Dış kaplamanın özellikleri	FCKW, kadmiyum, silikon, halojen ve kurşun içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir
Dış kaplamanın dayanıklılığı	hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir
Burulma kapasitesi	± 30° / m (maks. 2 mil. çevrim, 35 çevrim / dak)

<b>Mekanik Bilgiler</b>	
Eğilme döngüleri	2.000.000 Adet
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı

<b>Çevresel veriler</b>	
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-20 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-40 ... 80 °C


<b>Sınıflandırma</b>	
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311

ETIM 5.0

EC001855

**Elektrik bağlantısı**

Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

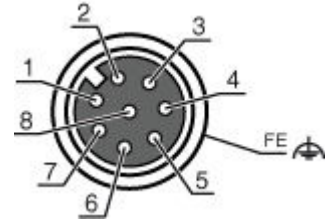

Bağlantı 2	
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

