

## 技術データシート


### 分岐ケーブル

製品番号: 150766

CB-M12-SC44

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電気的接続
- 回線図

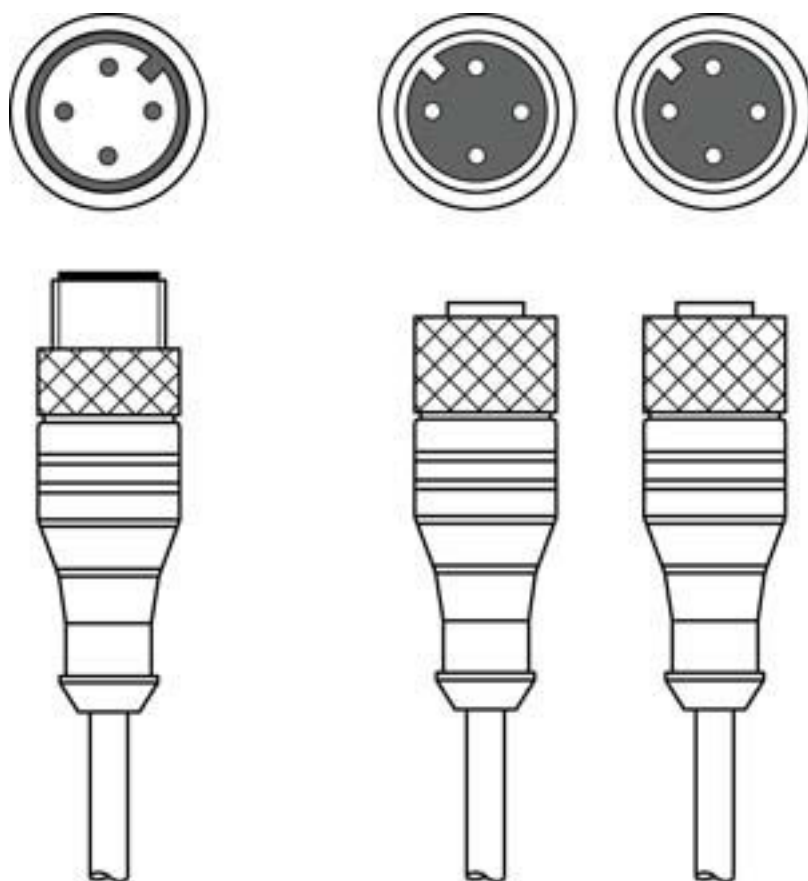

写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 基本仕様

適している	セーフティ・ライトカーテン COPMACTplus-m マルチビーム・セーフティライトバリア COMPACTplus-m マルチビーム・セーフティライトバリア COMPACTplus-ml
-------	---

## 伝導特性

心線数	4 個数
シールド	いいえ
ケーブルモデル	分岐ケーブル
ケーブル長	1,000 mm
ドラッグチェーン適応	いいえ

## コネクタ

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向


## 認証

## 分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27440108
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

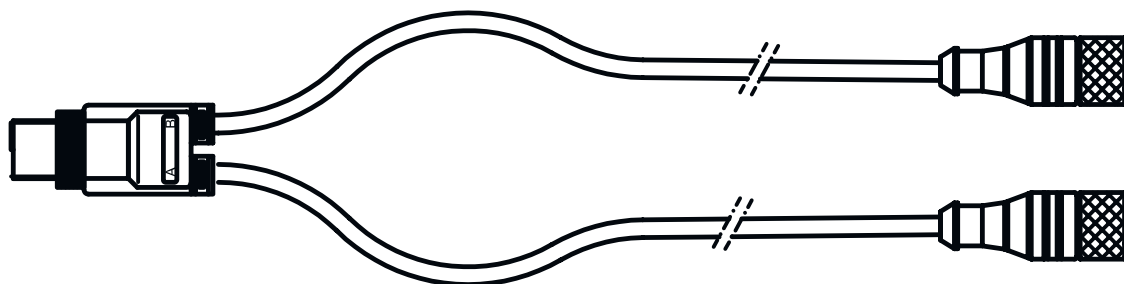

## 電氣的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## 回線図

