 





N.º do art.: 50104531
K-D M8W-4P-2m-PUR
Cabo de conexão

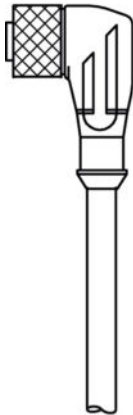

A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica
- Acessórios



N.º do art.: 50104531 – K-D M8W-4P-2m-PUR – Cabo de conexão

Dados técnicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

| | |
|--------------------|-------------------|
| Tensão de operação | 50 V CA / 60 V CC |
|--------------------|-------------------|

Conexão

Conexão 1

| | |
|-------------------|--|
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Tipo | female |
| Material do corpo | PUR |
| Número de polos | 4 polos |
| Versão | Angular |
| Bloqueio | União parafusada, zinco fundido níquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |

Conexão 2

| | |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
|-----------------|--------------------|

Características dos cabos

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Número de fios | 4 Unid. |
| Seção transversal do fio | 0,25 mm ² |
| Cor da bainha | Preto |
| Blindado | Não |
| Sem silicone | Sim |
| Versão do cabo | Cabo de conexão (aberto de um lado) |
| Diâmetro do cabo (exterior) | 4,7 mm |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Material da bainha | PUR |

Dados mecânicos

| | |
|--|----------------------------|
| Raio de curvatura de instalação flexível, mín. | Min. 10 x diâmetro do cabo |
| Raio de curvatura de instalação fixa, mín. | Min. 5 x diâmetro do cabo |

Dados do ambiente

| | |
|---|---------------|
| Temperatura ambiente em operação, instalação flexível | -25 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente em operação, instalação fixa | -40 ... 80 °C |

Certificações

| | |
|----------------|---------------|
| Certificados | c UL US UL |
| Nº da ficha UL | E366145 |

Classificação


| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |

N.º do art.: 50104531 – K-D M8W-4P-2m-PUR – Cabo de conexão

Ligação elétrica

| Conexão 1 | |
|-------------------|--|
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Tipo | femle |
| Material do corpo | PUR |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | |
| Versão | Angular |
| Bloqueio | União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |

| Pino | Cor do fio |
|------|------------|
| 1 | Marrom |
| 2 | Branco |
| 3 | Azul |
| 4 | Preto |

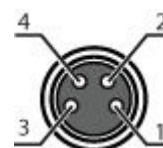

| Conexão 2 | |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |

Acessórios

Generalidades

| | N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|---|-------------|--------------|------------|---|
|  | 50132265 | TT-Set 0,4-9 | Ferramenta | Tipo: Chave de torque Tamanho: 9 mm Torque: 0,4 N·m Material: Plástico, Aço inox Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C |