 





配件编号: 50104525
K-D M8W-4P-2m-PVC
连接电缆

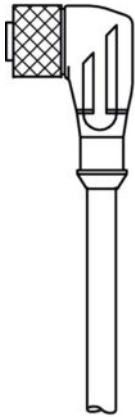

图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件



配件编号: 50104525 – K-D M8W-4P-2m-PVC – 连接电缆

技术参数


电气数据	
性能数据	
工作电压	50 V AC / 60 V DC
连接	
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	4 个引脚
规格	L形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁
连接2	
类型	开口端
电缆性质	
导线数量	4 光束
核心截面	0.25 mm ²
护套颜色	黑色
屏蔽	否
不含硅树脂	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	5.2 mm
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PVC
机械数据	
最小弯曲半径, 手持式	最小 10 x 导线直径
最小弯曲半径, 固定式	最小 5 x 导线直径
环境数据	
环境温度, 工作, 手持式	-5 ... 80 °C
环境温度, 工作, 固定式	-30 ... 80 °C
认证	
认证	UL c UL US
UL 文件编号	E366145
分类	
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855

配件编号: 50104525 – K-D M8W-4P-2m-PVC – 连接电缆

电气连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	4 个引脚
编码	
规格	L形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁


引脚	芯线颜色
1	棕色
2	白色
3	蓝色
4	黑色

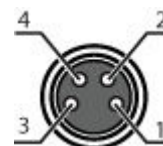

连接2	
类型	开口端

配件

总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50132265	TT-Set 0,4-9	工具	类型: 扭矩扳手 扳手开口宽度: 9 mm 转矩: 0.4 N·m 材料: 塑料, 不锈钢 环境温度: -40 ... 120 °C