 





Ürün no.: 50104525
K-D M8W-4P-2m-PVC
Bağlantı kablosu

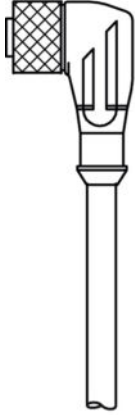

Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Ürün no.: 50104525 – K-D M8W-4P-2m-PVC – Bağlantı kablosu

Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı 50 V AC / 60 V DC

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	4 kutuplu
Tasarım	açılı
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç

Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
İletken enine kesiti	0,25 mm ²
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Hayır
Silikonsuz	Yes
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	5,2 mm
Kablo uzunluğu	2.000 mm
Malzeme kılıf	PVC

Mekanik Bilgiler

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-5 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-30 ... 80 °C

Sertifikalar

Sertifikasyonlar	c UL US UL
UL-File-Nummer	E366145

Sınıflandırma


eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855

Ürün no.: 50104525 – K-D M8W-4P-2m-PVC – Bağlantı kablosu

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	
Tasarım	açılı
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli


Pim	İletken rengi
1	kahverengi
2	beyaz
3	Mavi
4	siyah

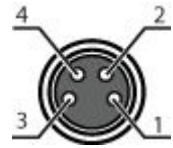

Bağlantı 2	
Bağlantı türü	açık uç

Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50132265	TT-Set 0,4-9	Alet	Tür: Tork anahtarı Anahtar genişliği: 9 Milimetre Tork: 0,4 Newton metre Malzeme: Plastik, Paslanmaz çelik Ortam sıcaklığı: -40 ... 120 Santigrat derece