



Art.-nr.: 50104520
K-D M8A-3P-2m-PVC
Aansluitkabel



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren

Technische gegevens**Elektrische gegevens****Prestatiegegevens**

Bedrijfsspanning	50 V AC, 60 V DC
------------------	------------------

Aansluiting**Aansluiting 1**

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M8
Type	female
Materiaal greepgedeelte	PUR
Aantal polen	3 -polig
Uitvoering	axiaal
Vergrendeling	Wartel, zinkspluitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Kabeleigenschappen

Aantal aders	3 St.
Aderdoorsnede	0,25 mm ²
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Nee
Siliconenvrij	Ja
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eeenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig)	5,2 mm
Kabellengte	2.000 mm
Materiaal mantel	PVC

Mechanische gegevens

Buigradius flexibel verlegd, min.	min. 10 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min.	min. 5 x kabeldiameter

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd	-5 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd	-30 ... 80 °C

Certificeringen

Goedkeuringen	c UL US UL
UL-file-nummer	E366145

Classificatie


eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855

Art.-nr.: 50104520 – K-D M8A-3P-2m-PVC – Aansluitkabel

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M8
Type	female
Materiaal greepgedeelte	PUR
Aantal polen	3 -polig
Codering	
Uitvoering	axiaal
Vergrendeling	Wartel, zinkspluitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend


Pin	Aderkleuren
1	bruin
3	blauw
4	zwart

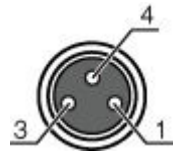

Aansluiting 2	
Type aansluiting	open uiteinde

Toebehoren

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50132265	TT-Set 0,4-9	Gereedschap	Type: Momentsleutel Sleutelwijdte: 9 Koppel: 0,4 Materiaal: Kunststof, RVS Omgevingstemperatuur: -40 ... 120