

技術データシート
ケーブルソケット
製品番号: 50081461
KD 095-5A-PG9

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧	最大125 V AC/DC
定格消費電力	4,000 mA

コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
コネクタの種類	ネジ止め結線丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	5 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

伝導特性

許容ケーブル断面	0.14 ... 0.75 mm ²
----------	-------------------------------

機械の仕様

外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	20 mm x 52.5 mm


電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	ネジ止め結線丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	5 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

ピン ピン配列

1	V+
2	信号1
3	V-
4	信号2
5	FE/SHIELD

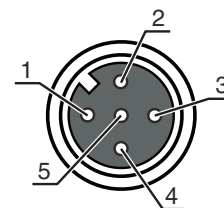

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 85 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635