

## 技術データシート


### 接続回線

製品番号: 426042

CB-LDH-10000-12GF

#### 目次

- 仕様書
- 電気的接続

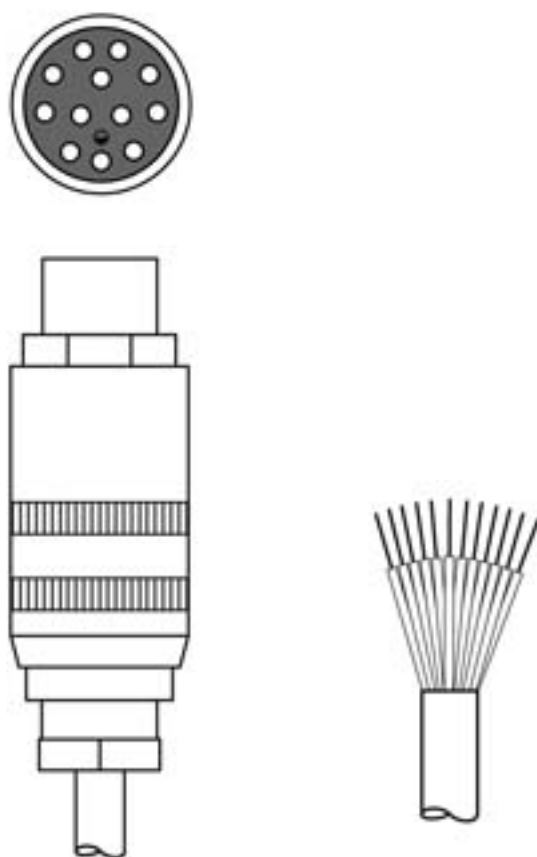

写真と異なる場合があります



# 仕様書

## コネクタ

### コネクタ 1

コネクタの種類	Hirschmann コネクタ ( DIN 43651 )
ネジ寸	N11
タイプ	メス
色 ハンドル本体	グレー
極数	12 -極
モデル	軸方向

### コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

### 伝導特性

心線数	12 個数
心線断面	0.5 mm <sup>2</sup>
シースの色	グレー
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル ( 片側コネクタなし )
ケーブル直径 ( 外 )	8 mm
ケーブル長	10,000 mm
心線の素材	銅
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

## 周囲データ

周囲温度、動作時、固定設置	-40 ... 80 °C
---------------	---------------

## 分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

# 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	Hirschmann コネクタ ( DIN 43651 )
ネジ寸	N11
タイプ	メス
色 ハンドル本体	グレー
極数	12 -極
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------