

技術データシート


接続回線

製品番号: 426044

CB-LDH-25000-12GF

目次

- 仕様書
- 電気的接続

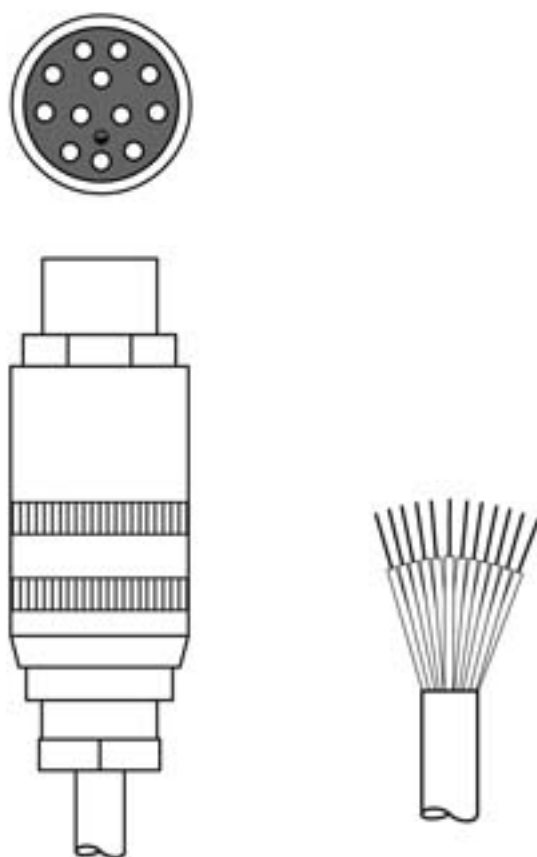

写真と異なる場合があります



仕様書

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	Hirschmann コネクタ (DIN 43651)
ネジ寸	N11
タイプ	メス
極数	12 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

伝導特性

心線数	12 個数
心線断面	0.5 mm ²
シースの色	グレー
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	8 mm
ケーブル長	25,000 mm
心線の素材	銅
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

周囲データ

周囲温度、動作時、固定設置	-40 ... 80 °C
---------------	---------------

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	Hirschmann コネクタ (DIN 43651)
ネジ寸	N11
タイプ	メス
極数	12 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------