


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 150769
CB-M12-CC30

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図

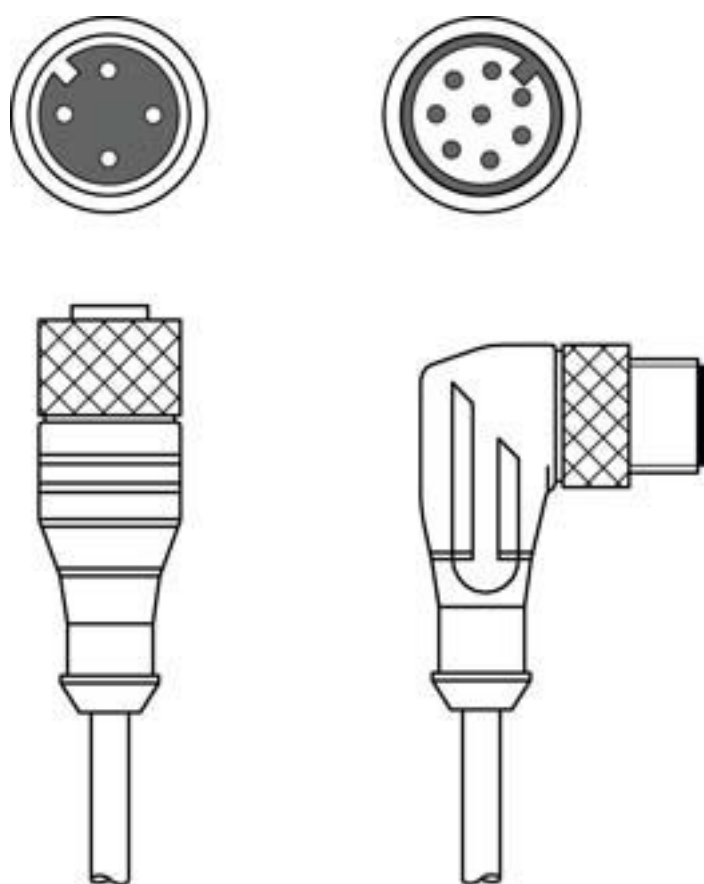

写真と異なる場合があります



仕様書

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向
ロック	ねじ止め

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	8 -極
コーディング	A-符号化
モデル	L字型

伝導特性

シールド	いいえ
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル長	3,000 mm
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向
ロック	ねじ止め

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	8 -極
コーディング	A-符号化
モデル	L字型

回線図

配線パターン

