

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50148540

KDS S-12-CA-M12-5A-P1-004-78X

## 目次

- 仕様書
- 電気的接続
- 回線図

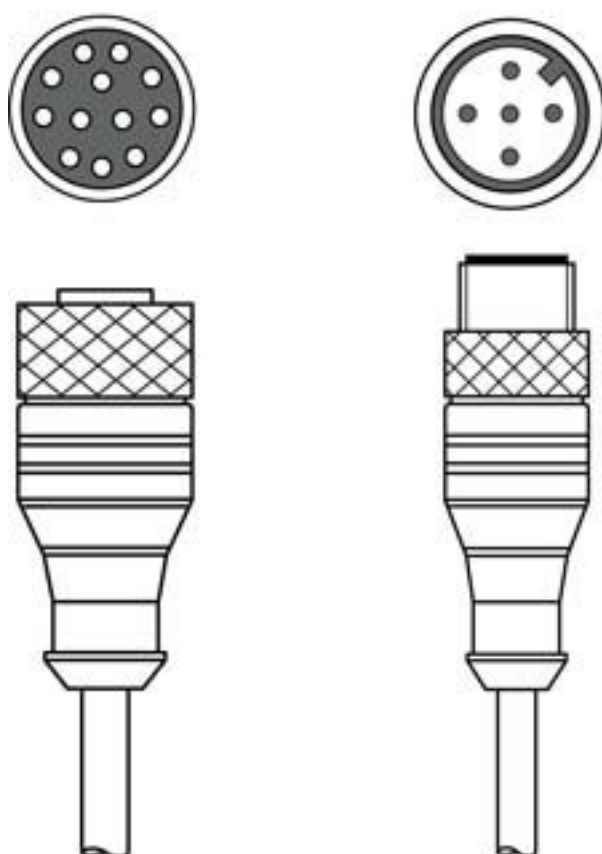

写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 基本仕様

適している	DCR 1048i
	IVS 1048i

## コネクタ

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	12 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

## 伝導特性

心線数	4 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル長	200 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	いいえ

## 分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	12 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

## 回線図

### 配線パターン

