

技術データシート


接続回線

製品番号: 150717

CB-M12-2000-5GM

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図

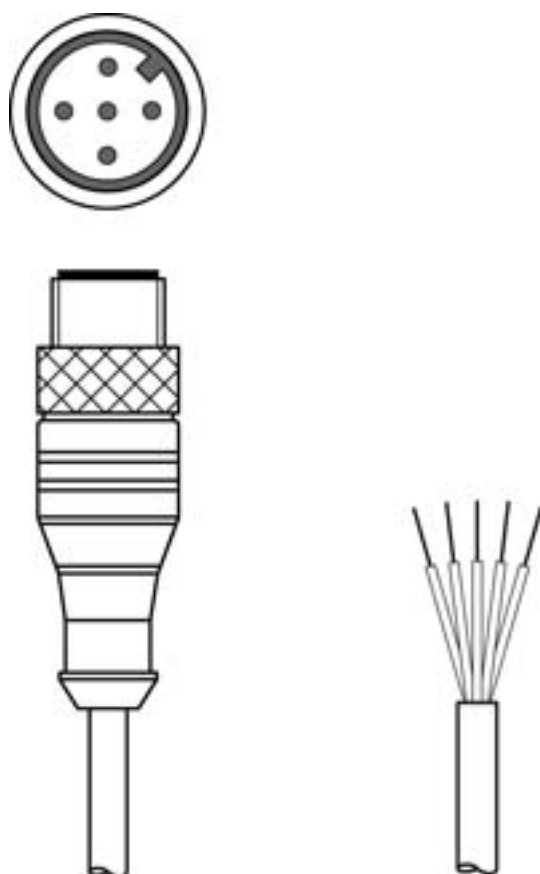

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

アプリケーション	油/潤滑油に耐えられる
----------	-------------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	TPU
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
コンタクト毎の動作電流	4 A
ロック	ねじ止め

コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端

伝導特性	
心線数	5 個数
心線断面	0.34 mm²
シースの色	黒色
シールド	いいえ
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	6 mm
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	TPU
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
コンタクト毎の動作電流	4 A
ロック	ねじ止め

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

回線図

配線パターン

