

## KFX-ETC-420

Cod. art. 50117756

## Fibra ottica, a tasteggio

## KFX-ETC-420

Part No. 50117756

## Fiber, reflective

### Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Coassiale
Temperatura operativa	-55°C ... +70°C
Raggio di curvatura min.	R15
Diametro esterno fibra ottica	2x Ø1,25mm
Diametro attivo fibra	1x Ø0,5mm 10x Ø0,25mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,05mm
Lunghezza totale	2019mm

### Specifications

Fiber type	Coaxial
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R15
Fiber jacket diameter	2x Ø1.25mm
Active fiber diameter	1x Ø0.5mm 10x Ø0.25mm
Smallest detectable object	Ø0.05mm
Total length	2019mm

### Caratteristiche Features




- 1) Impostazione di amplificatore per fibra ottica: max. tempo di reazione, max. amplificazione, min. soglia di commutazione / Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

### Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%) <sup>1)</sup> Typ. scanning range limit for light objects (white 90%) <sup>1)</sup>

LV463I.XR	450mm
LV463.XR	225mm
LV463B, LV463.XV	155mm
LV463	90mm
LV462	60mm
LV461	30mm

### Disegno quotato/Dimensioned drawing

Ø0.5 fiber optic core x1  
Ø0.25 fiber optic core x10

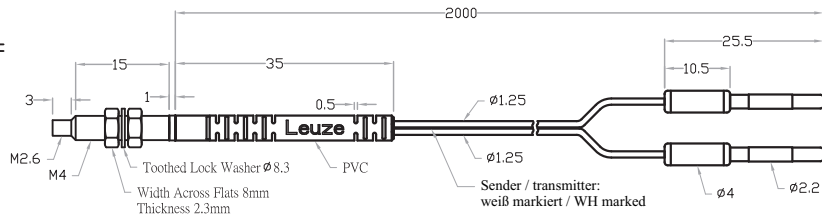

### Accessori (da ordinare a parte)/Accessories (available separately)

- KL-M04; 50117756