


技術データシート  
相互接続ケーブル  
製品番号: 50104754  
KB 031-3000-01

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

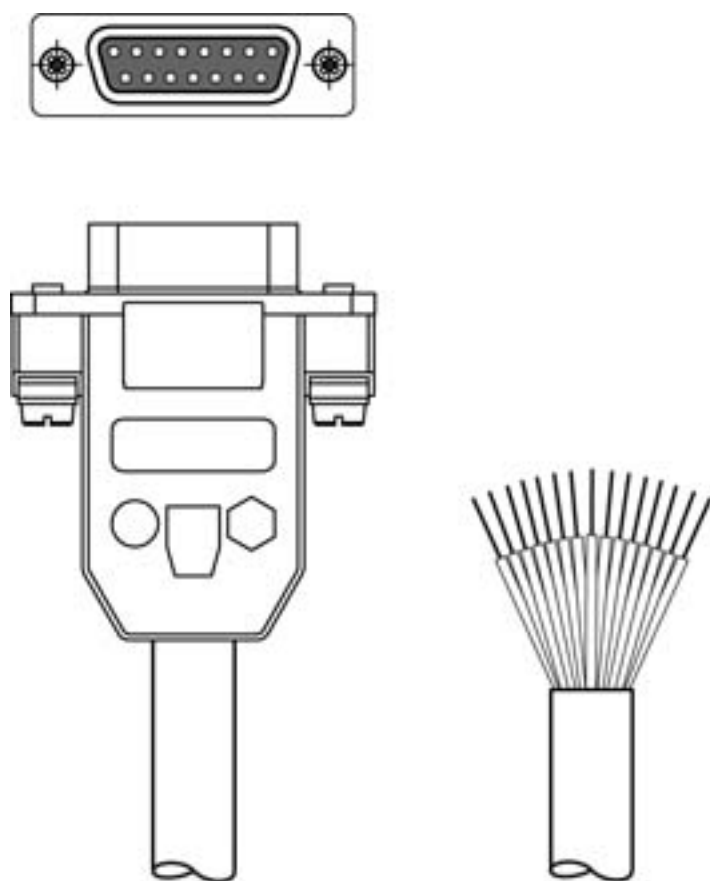

写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 電気的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	30 V AC/DC

## コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	15 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端

伝導特性	
心線数	15 個数
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	8.1 mm
ケーブル長	3,000 mm
ドラッグチェーン適応	はい
スタートアップ速度	水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m/s <sup>2</sup> の加速

## 分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	15 -極
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------